

Außenleuchte ohne Sensor

# GL 80 C

ohne Bewegungsmelder  
EAN 4007841 079284  
Art.-Nr. 079284



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



soft light start



connectable via bluetooth



energy saving

3 years

manufacturer's warranty  
[steinell.de/garantie3y](https://www.steinell.de/garantie3y)

CE

CE



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

## Funktionsbeschreibung

Erhabenes Licht für Garten & Co. Die ideale Stand-Sensorleuchte rund ums Haus. Als Einzelleuchte oder als vernetzte Wegeleuchte für Einfahrten. Per App und Bluetooth einfach einzustellen und zu vernetzen. 63,25 cm hoher Standfuß aus langlebigem Aluminium in Anthrazit oder Silber. Leuchtgehäuse aus UV-beständigem Kunststoff. Versteckter iHF-Sensor (160°) mit bis zu 5 m Reichweite. Mit Softlichtstart, Nachtlicht (10-50%) und Dauerlicht (3000 K).

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	130 x 110 x 633 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,1 W
Vernetzung via: Connect Bluetooth Mesh	Bluetooth
Lichtstrom Gesamtprodukt	650 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,6 SVM
Gesamtprodukt Effizienz	71 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841079284


Außenleuchte ohne Sensor

# GL 80 C

ohne Bewegungsmelder  
EAN 4007841 079284  
Art.-Nr. 079284



## Maßzeichnung

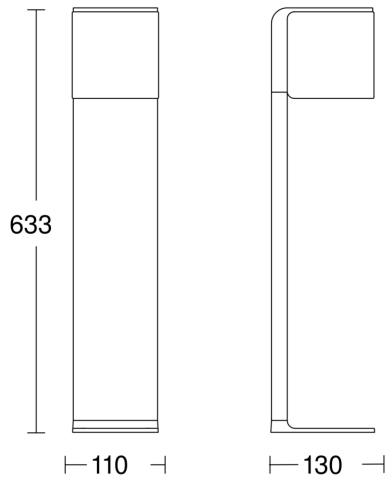

## Schaltplan 1

