

Dämmerungsgesteuertes Licht

L 22 N

anthrazit

EAN 4007841 065782

Art.-Nr. 065782



Max. 60 W



Twilight switch +
eco-mode



2 - 50 lux



IP44



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacture's
warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Abends an. Morgens aus. Die L 22 NM ist eine elegant geformte, anthrazitfarbene Außenleuchte mit hochwertiger Edelstahlblende. Dank Nightmatic-Funktion schaltet das Licht sich pünktlich zur Abend- und Morgendämmerung vollautomatisch ein bzw. aus. Für gleichmäßiges Ambientelicht in Eingangs- und Terrassenbereichen sowie an der Fassade.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	81 x 162 x 280 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	Lichtsensord
Leistung	60 W
Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Mit Leuchtmittel	Nein
Leuchtmittel	Allgebrauchslampe
Sockel	E27
Mit Bewegungsmelder	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 50 lx

Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Wand
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065782

Dämmerungsgesteuertes Licht

L 22 N


anthrazit

EAN 4007841 065782

Art.-Nr. 065782



Sensorerfassungsbereich

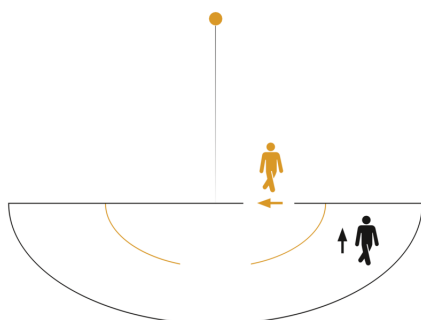

Mögliche Montagehöhe: –

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

