


LED-Strahler ohne Sensor

# XLED ONE

anthrazit

EAN 4007841 065201

Art.-Nr. 065201

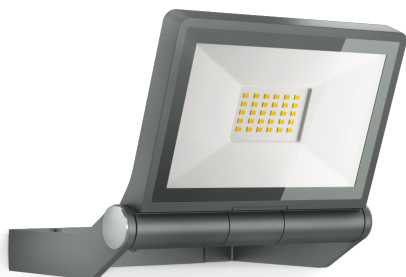

LED

long life LED  
50.000 h

3000 K

3000K  
warm-white



IP44



Panel 180° vertical



indoor/outdoor  
light



energy saving

3 years

manufacturer's  
warranty  
[steinel.de/garantie3y](http://steinel.de/garantie3y)

CE

CE



Light source not  
exchangeable



Control gear not  
exchangeable

## Funktionsbeschreibung

Erstaunlich effizient. Extra langlebig. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE überzeugt durch moderne LED-Technik und leuchtet mit warmweißen 3000 K und 2050 lm bei energiesparenden 17,8 W. Das Panel aus Aluminium ist um 180° vertikal schwenkbar. Mit hochwertigem und lichtstarkem Reflektor sowie langlebigen LEDs (30 Jahre).

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	173 x 229 x 195 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	17,8 W
Lichtstrom Gesamtprodukt	2050 lm
Effizienz (ohne Haube)	110 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	115 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10

Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Herstellergarantie	3 Jahre
Montageort	Decke, Wand
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841065201

LED-Strahler ohne Sensor

# XLED ONE

anthrazit

EAN 4007841 065201

Art.-Nr. 065201



## Maßzeichnung

