

## Funk-Türklingelset


Netzfinish & visuelle Warnung

Dieses Funk-Türklingelset hat eine maximale Reichweite von 150 m und 16 Melodien mit Lautstärkeregelung. Die tragbare Türklingel verfügt über eine blinkende LED-Leuchte und kann überall platziert werden. Der Klingeltaster ist batteriebetrieben.



DBY-22324 BY324

Anzahl der Melodien	16
Reichweite	150 m
Blinklicht	Ja
Dezibel	85 dB
Einfach zu installieren	Ja
LED Anzeige auf Knopfdruck	Ja
Lautstärkeregelung	Ja, 5 Stufen
Stromversorgung Türklingel	Batterie und Stecker
IP-Bewertung	IP44
Frequenz	433 MHz
Melodieauswahl	Auf Tastendruck
Nummer anschließbarer Türklingen	6
Steckertyp	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel mit	BY32 Konverter für kabelgebundenen Klingelknopf Byron BY Serie

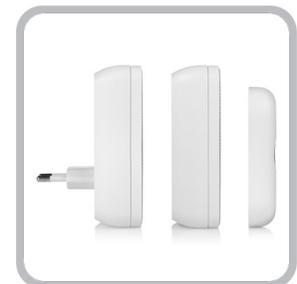

### Logistische Daten - Intrastat Code: 8531804090

Verpackung: h x b x D (cm): 19,3 x 23,8 x 8 | : 8711658439730

Bruttogewicht (kg): 0,2704 | Nettogewicht (kg): 0,1961

Umkarton: h x b x D (cm): 44,5 x 52 x 57,5 | : 8711658439662

Bruttogewicht (kg): 10,1836

Stückzahlen: Per Umkarton: 24 | Auf Palette: 144 | Paletten-Höhe x Paletten-Tiefe: 1 x 6 | 20FT / 40FT / HQ: 4800 / 9600 / 10560

