


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	U25050
Bezeichnung	Ladesteckdose USB Typ A 2-fach 2x5V(2,1A)
Langbeschreibung	<p>USB Ladesteckdose 5V/2,1A, 2-fach, mit Netzteil zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte mit USB-Stecker</p> <p>Kunststoffgehäuse, Farbe: ähnl. RAL1023</p> <p>2 Stk. USB Typ A Anschlussbuchse zum gleichzeitigem Laden von 2 Endgeräten</p> <p>Integrierter elektron. Kurzschluss- und Überlastschutz</p> <p>Eingang: 240V AC, 50/60Hz, 0,15A (ext. Vorsicherung 6A Charakteristik B notwendig)</p> <p>Spannungsversorgung: 2x Anschlussdrähte AWG 22-18, Länge: ca. 180mm</p> <p>Ausgangsspannung: 2x 5V DC</p> <p>Leerlaufverbrauch: 0,3W max.</p> <p>Nennstrom: je Stecker 2,1A - mit integriertem Lastmanagement 2,1A max.</p> <p>Überspannungskategorie: II, Schutzklasse: II</p> <p>Abmessungen HxBxT: 62,5x50x50,3 mm, Flanschlochabstand: 38x38 mm inkl. Flanschdichtung (Gummi)</p> <p>Schutzart: IP54 / IP20 (gechlossener / offener Deckel)</p>
GTIN (EAN)	9003399516733
Ursprungsland	CN
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,070 kg
Verpackungsmenge	20
Mindestbestellmenge	20



ETIM 8.0	EC001264
Kanaleinbau	Ja
Befestigungsart	schrauben
Zusammenstellung	sonstige
Steckverbindertyp	USB
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen	2
Farbe	gelb
RAL-Nummer	1023
Anschlussart	sonstige
Auslassrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP54
Gerätebreite	50 mm
Gerätehöhe	62,5 mm
Gerätetiefe	50,3 mm

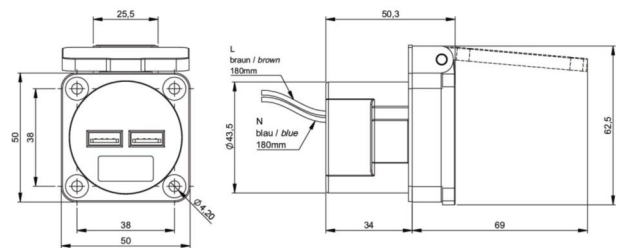

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=U25050>



www.manufacturer-safety.info