


# PRODUKTDATENBLATT

## Schraubeinsätze isoliert mit Innenvierkant 10 (3/8") für Schrauben mit Innen- Sechskant

Mod. Nr.: siehe Tabelle  
Datum: 22,03

Art. Nr.: siehe Tabelle

**intercable**  
TECHNIK IST UNSERE LEIDENSCHAFT

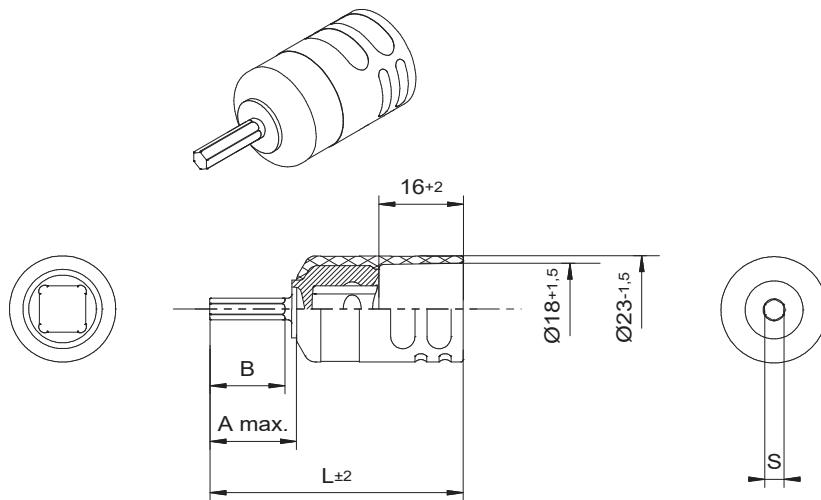

Modell Nr.	Artikel Nr.	S [mm]	A [mm]	B [mm]	L [mm]	Gew. [gr.]	Verpackung	
							Typ	Einheit
1505204	101929	4	18	15	35	28,0	Beutel	1
1505205	101930	5	18	15	35	29,0	Beutel	1
1505206	101931	6	18	15	35	30,5	Beutel	1
1505208	101932	8	18	15	35	33,5	Beutel	1
1505210	102437	10	18	15	35	38,0	Beutel	1

### ANWENDUNG

Schraubeinsätze isoliert mit Innenvierkant 10 (3/8") für Schrauben mit Innen- Sechskant.

### MATERIALIEN

Metallteil aus legiertem, gehärtetem Stahl nach DIN EN 10020; Innenkörper Oberfläche verchromt, Sechskant Oberfläche phosphatiert.  
Isolierung aus schlagfestem Kunststoff (TPE-E), Farbe rot (ohne Cadmium und Schwermetalle).

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Schraubeinsätze mit Schaftlänge 15mm (Ausführung Standard), Innenvierkant Form C, Nenngröße 10 gemäß ISO 1174-1.  
Isolierung gemäß Norm DIN EN 60900 (zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis 1000 V AC und 1500 V DC).  
Werkzeug entspricht der Kategorie „C“ geeignet für den Gebrauch bei extrem niedrigen Temperaturen (-40°C).  
die Normkonformität gemäß DIN EN 60900 wird durch einen Zeichengenehmigungsausweis der VDE-Prüfstelle (akkreditiertes Prüflabor) bestätigt.

### BESCHRIFTUNG

Markenzeichen  
Modellnummer Intercable



siehe Tabelle

Produktionsjahr

YY

Symbole



Symbol



Die Schlüsselweite (S) viermal auf dem Umfang, für eine schnelle und sichere Auswahl der Größe.

### VERPACKUNG & GEWICHT

Siehe Tabelle