

## WL30-550BL12

## NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	24 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Max. Gewicht	45 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	50x50 mm
VESA-Maximum	200x200 mm
Abstand zur Wand	2,3 cm


#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhe	28,7 cm
Breite	31,5 cm
Tiefe	2,3 cm
Abschließbar	Abschließbar - Inklusive Sicherheitsschraube

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448639

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

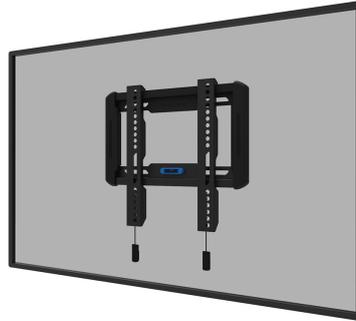

Neomounts



Neomounts

### Neomounts WL30-550BL12 feste Wandhalterung für 24-55" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL30-550BL12 ist eine feste Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" und einer maximalen Belastbarkeit von 45 kg.

Die WL30-550BL12 ist mit einer Tiefe von 2,3 cm ultraflach und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 50x50 bis 200x200 mm.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.

WL30-550BL12

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

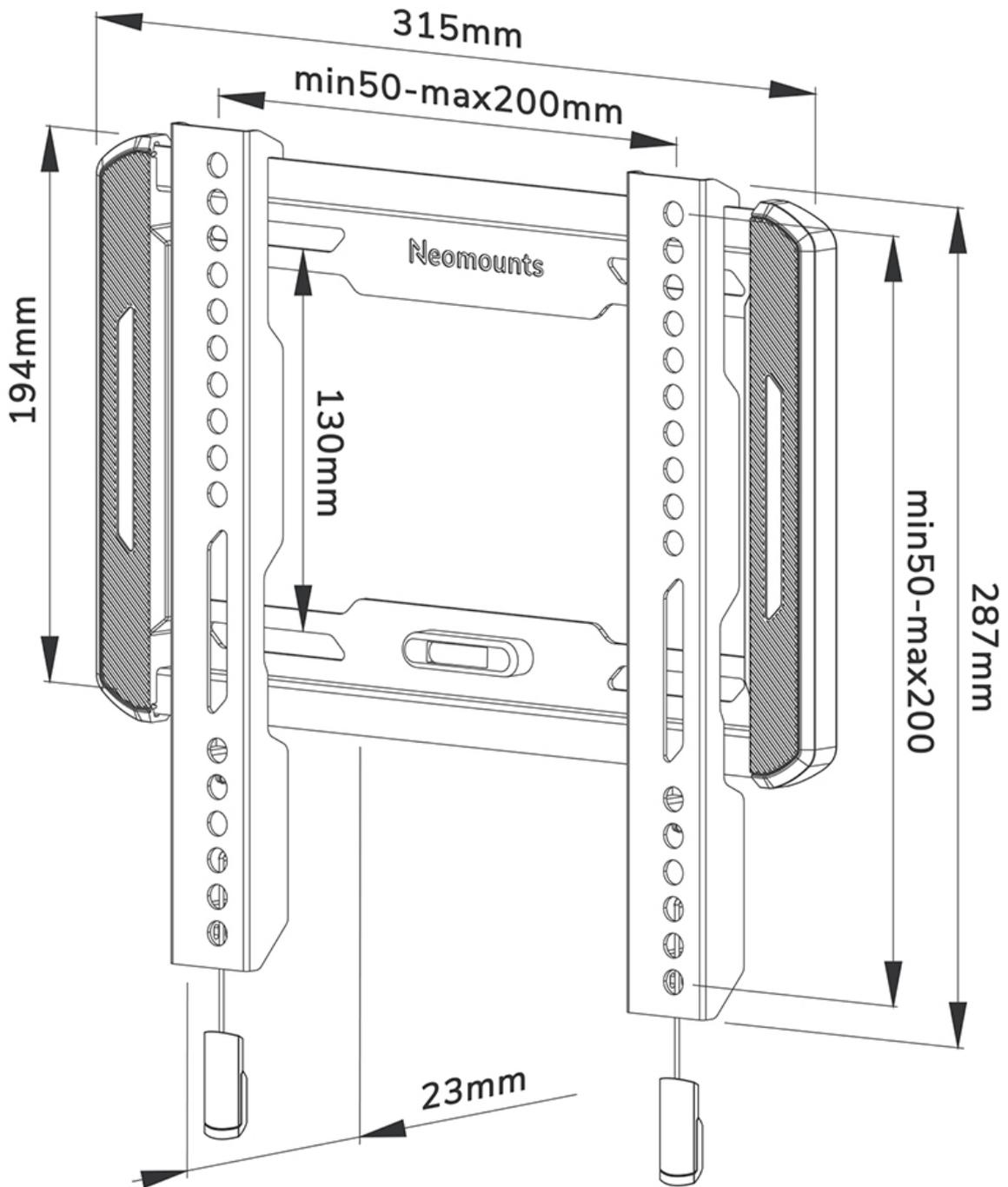

Neomounts