

WL30-550BL16

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	40 inch
Max. Bildschirmgröße*	75 inch
Max. Gewicht	70 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	600x400 mm
Abstand zur Wand	2,3 cm


FUNKTIONALITÄT

Typ	Fixiert
Höhe	46 cm
Breite	73,5 cm
Tiefe	2,3 cm

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448653

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

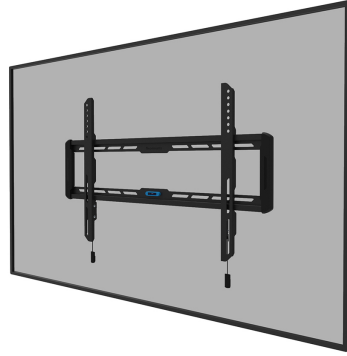

Neomounts



Neomounts

Neomounts WL30-550BL16 feste Wandhalterung für 40-75" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL30-550BL16 ist eine feste Wandhalterung für Flachbildschirme bis 75" und einer maximalen Belastbarkeit von 70 kg.

Die WL30-550BL16 ist mit einer Tiefe von 2,3 cm ultraflach und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 600x400 mm.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.

WL30-550BL16

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

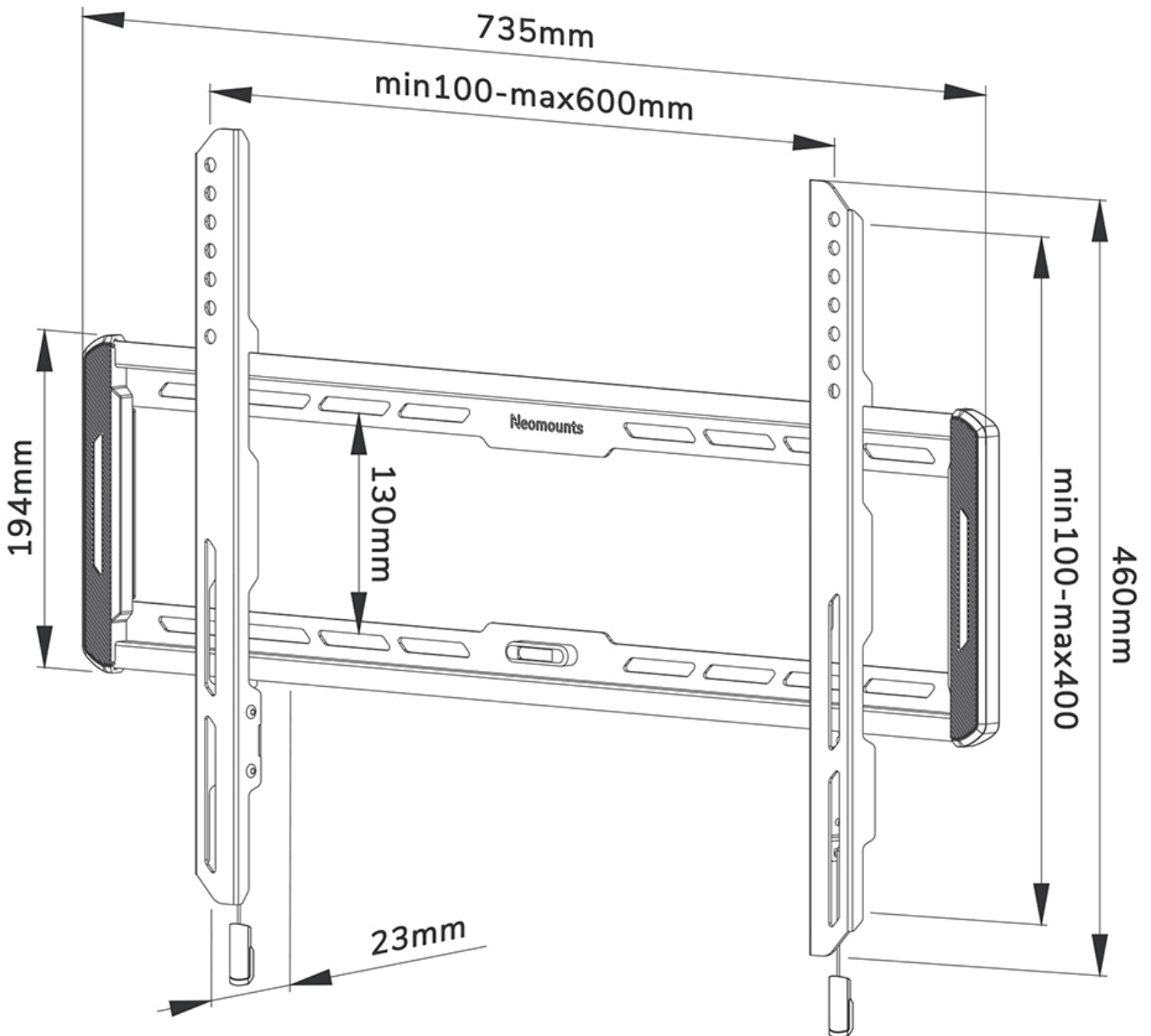

Neomounts