

## WL35-550BL12

## NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	24 inch
Max. Bildschirmgröße*	55 inch
Max. Gewicht	45 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	200x200 mm
Abstand zur Wand	3,3 cm


#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Neigen
Neigung (Grad)	12°
Höhe	32 cm
Breite	31,5 cm
Tiefe	3,3 cm
Anpassungstyp	Manuell

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448677

\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

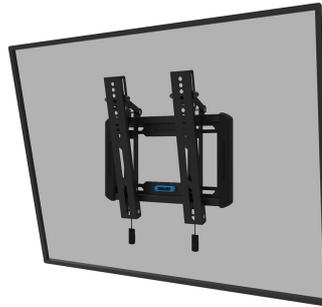

Neomounts



Neomounts

### Neomounts WL35-550BL12 neigbare Wandhalterung für 24-55" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL35-550BL12 ist eine neigbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis 55" und einer maximalen Belastbarkeit von 45 kg. Die vielseitige Neigungstechnologie (12°) ermöglicht es Ihnen, den optimalen Betrachtungswinkel einzustellen.

Die WL35-550BL12 hat eine Tiefe von 3,3 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 75x75 bis 200x200 mm.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Die integrierte Wasserwaage gewährleistet eine einfache Montage der Halterung.

WL35-550BL12

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

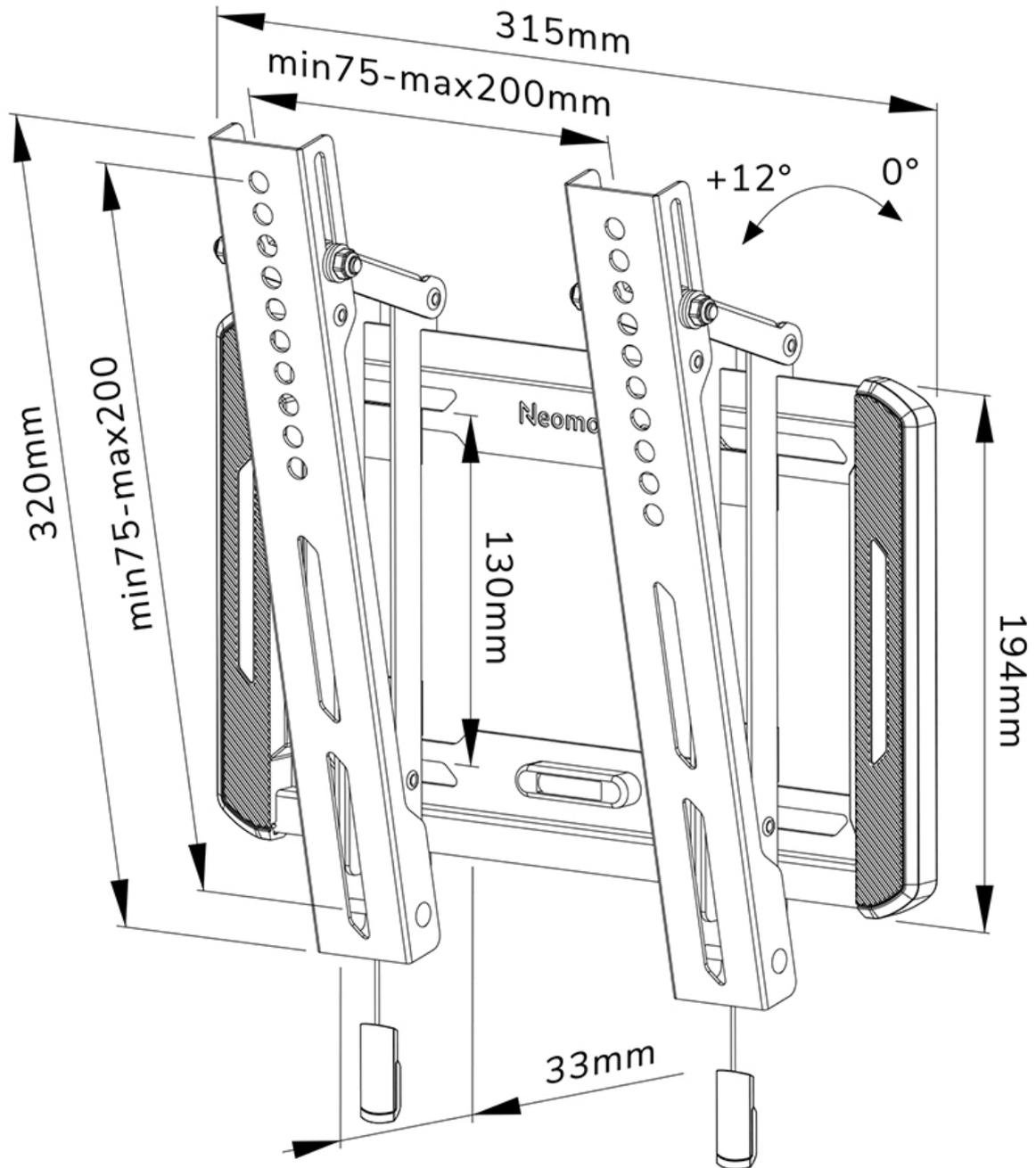

Neomounts