

FL40-450BL12

NEOMOUNTS TV STANGENHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	23 inch
Max. Bildschirmgröße*	42 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	25 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	200x200 mm
Abstand zur Wand	7,6-32,2 cm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
	Neigen
	Rotieren
	Schwenken
Tiefeneinstellung	7,6-32,2 cm
Neigung (Grad)	+10°, -15°
Schwenkbereich (Grad)	180°
Höhe	22,6 cm
Breite	22,6 cm
Tiefe	41,4 cm


INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449025

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts

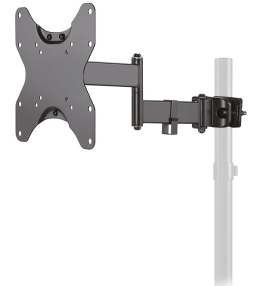

Neomounts


Neomounts FL40-450BL12 vollbewegliche Stangenhalterung (Ø28-50 mm) für 23-42" Bildschirme - Schwarz

Die Neomounts FL40-450BL12 ist eine vollbewegliche Stangenhalterung für Flachbildschirme bis 42" mit einer maximalen Belastbarkeit von 25 kg. Die vielseitige Neigung (25°) und Schwenktechnologie (180°) ermöglicht es, den optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen. Für die perfekte Installation ist eine Niveauregulierung verfügbar.

Der FL40-450BL12 hat eine Tiefe von 7,6 cm und ist für Bildschirme mit VESA-Lochbild 75x75 bis 200x200 mm geeignet. Die Halterung ist mit einem Kabelmanagementsystem versehen, lose Kabel können gesichert und geführt werden.

FL40-450BL12

NEOMOUNTS TV STANGENHALTERUNG

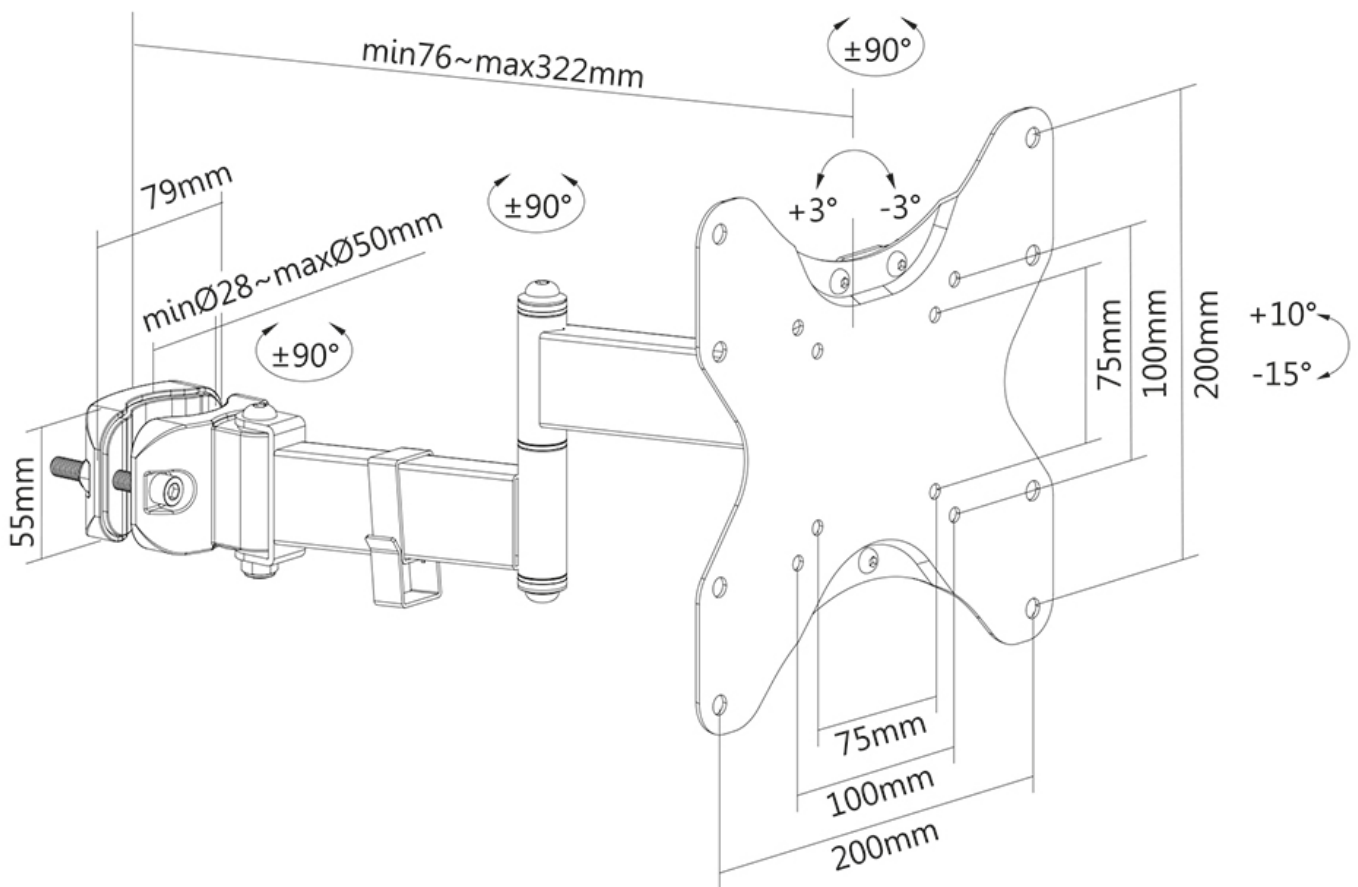

Neomounts