

## FPMA-D550DD3BLACK NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

### TECHNISCHE DATEN

#### ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	13 inch
Max. Bildschirmgröße*	27 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	6 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	3
VESA-Minimum	75x75 mm
VESA-Maximum	100x100 mm
Tischmontage	Ständer



Neomounts



Neomounts

#### FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
	Neigen
	Rotieren
	Schwenken
Höhenverstellung	0-43,2 cm
Neigung (Grad)	+45°, -45°
Schwenkbereich (Grad)	180°
Rotation (Grad)	360°
Höhe	46,5 cm
Breite	143 cm
Tiefe	28 cm
Anpassungstyp	Manuell

#### INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371449070


\*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

### Neomounts FPMA-D550DD3BLACK voll bewegliche Tischständer für 13-27" Bildschirme - Schwarz

Der Neomounts FPMA-D550DD3BLACK ist ein voll beweglicher Tischständer für drei Flachbildschirme bis zu 27 Zoll und einem max. Gewicht von 6 kg pro Display. Dank der vielseitigen Neig- (90°), Dreh- (360°) und Schwenktechnologie (180°) kann der Schreibtischständer auf jeden gewünschten Betrachtungswinkel eingestellt werden. So nutzen Sie die volle Funktion des Displays. Darüber hinaus verfügt der Tischständer über eine Höhenverstellung (0-43,2 cm), um die perfekte Arbeitssituation zu schaffen. Die intelligenten Kabelführungsclips sorgen für einen saubereren Arbeitsplatz. Weiterhin ist der Tischständer mit einem Easy-release-VESA ausgestattet, mit dem Sie den Monitor im Handumdrehen (de)montieren können.

Der FPMA-D550DD3BLACK eignet sich für Bildschirme mit einem VESA-Lochmuster von 75x75 oder 100x100 mm. Abweichende Lochmuster können mit einer der VESA-Adapterplatten von Neomounts bedient werden.

## FPMA-D550DD3BLACK NEOMOUNTS MONITOR-TISCHHALTERUNG

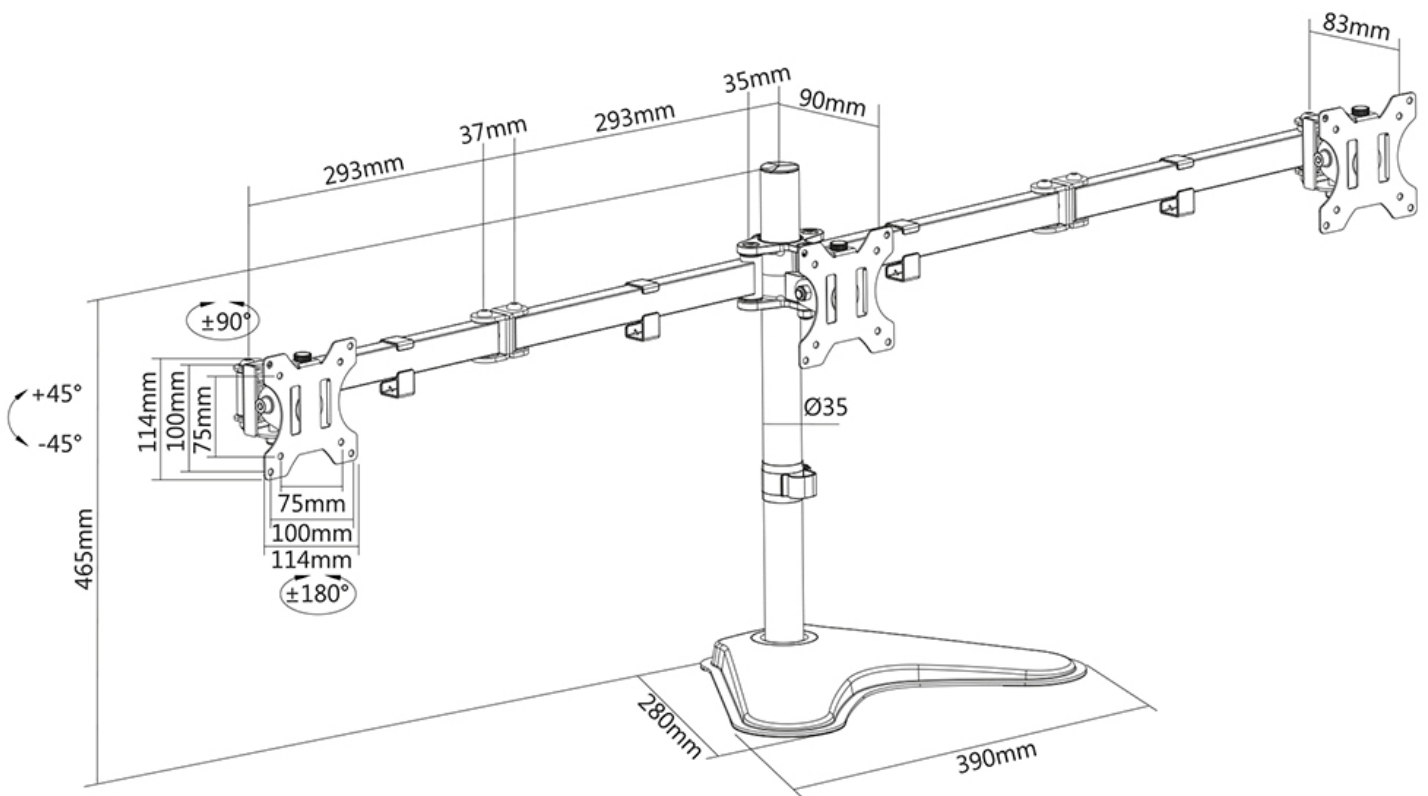

Neomounts