

WL30S-850BL14

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	32 inch
Max. Bildschirmgröße*	65 inch
Max. Gewicht	60 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	100x100 mm
VESA-Maximum	400x400 mm
Abstand zur Wand	3,3 cm

FUNKTIONALITÄT


Typ	Fixiert
Höhe	42,5 cm
Breite	48,4 cm
Tiefe	3,3 cm
Anpassungstyp	Feinjustierung
Abschließbar	Abschließbar - Inklusive Sicherheitsschraube

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371448813

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

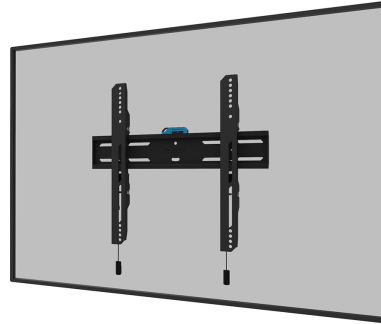

Neomounts



Neomounts

Neomounts WL30S-850BL14 feste Wandhalterung für 32-65" Bildschirme - Schwarz


Die Neomounts WL30S-850BL14 ist eine feste Wandhalterung für Flachbildschirme bis 65" und einer maximalen Belastbarkeit von 60 kg. Für die optimale Montage bietet die WL30S-850BL14 die Möglichkeit der Nivellierung.

Der WL30S-850BL14 hat eine Tiefe von 3,3 cm und eignet sich für Bildschirme mit VESA-Lochmuster 100x100 bis 400x400mm. Die Wandhalterung kann mit der mitgelieferten Anti-Diebstahl-Schraube oder einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) verriegelt werden.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches Pull & Release-System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen anbringen und sicher und solide befestigen können. Anschließend können die Zug- und Entriegelungsbänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an der Halterung angeklickt wird. Im Lieferumfang enthalten sind eine Wasserwaage sowie eine Befestigungsschablone, um eine einfache Montage der Halterung zu gewährleisten.

WL30S-850BL14

NEOMOUNTS TV-WANDHALTERUNG

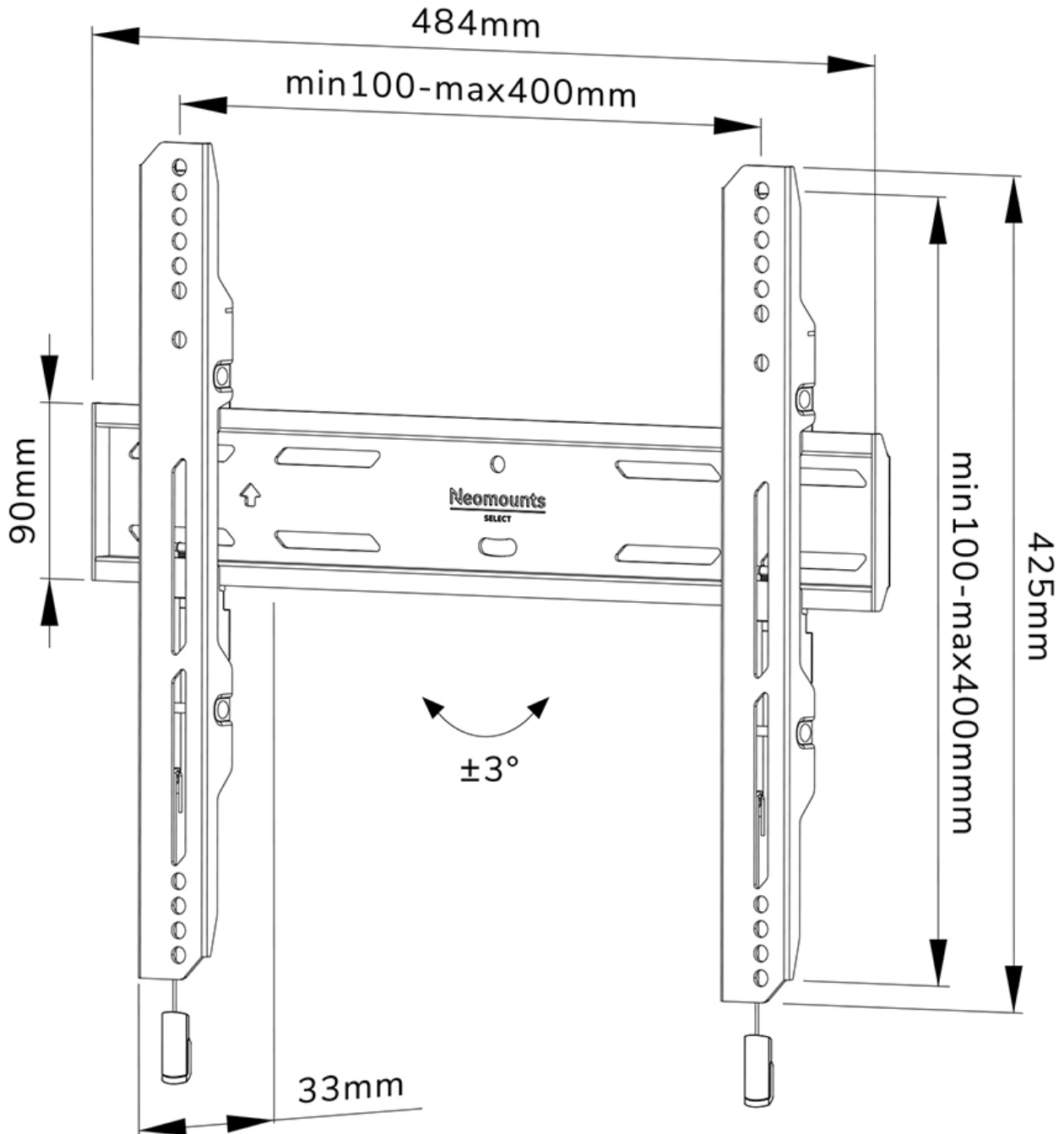

Neomounts