

# LogiLink®

## Kohlenmonoxidmelder Mit LCD-Display


Art.-Nr.: SC0111



Entwickelt zur frühestmöglichen Warnung vor gefährlichen Kohlenmonoxid (CO)-Austritten in der Umgebungsluft, mit lautem akustischem Alarmsignal und schnell blinkender LED-Anzeige.

### Features:

- » Fortschrittlicher elektrochemischer CO-Sensor, bis zu 10 Jahre Lebensdauer
- » Digitale Temperaturkompensationstechnologie
- » LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und Anzeige der CO-Konzentration
- » Sehr lautes Alarmsignal mit 85 db
- » Prüftaste für Funktionstest
- » Signal bei schwacher Batterie
- » Für Wand- oder Deckenmontage
- » EN 50291 geprüft

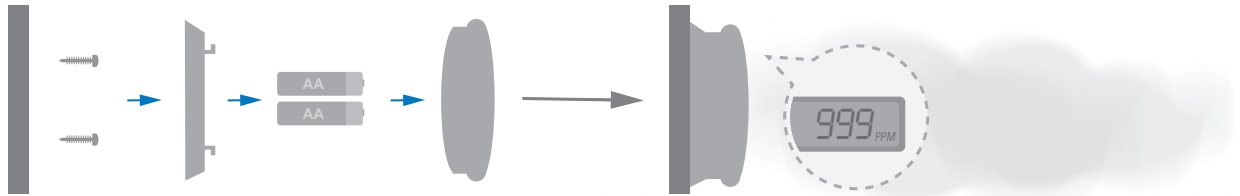

### Spezifikationen:

Stromversorgung	DC 2x 1,5 V Alkaline AA LR6 (Paardeer)
Lebensdauer des Sensors	Max. 10 Jahre
Alarm Ausgang	Optische und akustische Anzeige
Alarm Lautstärke	≥85 dB bei 1 m
Warmlaufphase	Ca. 100 Sekunden
Betriebstemperatur	-10-40 °C
Luftfeuchtigkeit	0-95 % RH, nicht kondensierend
Lebensdauer der Batterie	5 Jahre
Abmessung	Ø122x36 mm
Gewicht	155 g



SC0111



Made in China



RoHS  
compliant



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.

\*All trade names referenced are the registered trademark of their respective owners.

# LogiLink®



## Kohlenmonoxidmelder Mit LCD-Display

Art.-Nr.: SC0111



### Verpackungsinhalt:

- » 1x Kohlenmonoxidmelder
- » 1x Verschraubungsmaterial
- » 2x AA 1,5V Alkaline-Batterien
- » 2x Schrauben
- » 2x Dübel
- » 1x Bedienungsanleitung

### Verpackungsinformationen:

- » Maße Einzelverpackung: mm
- » Gewicht Einzelverpackung: kg
- » Maße VPE: mm
- » Menge VPE: Stück
- » Gewicht VPE: kg

Best Connectivity



RoHS  
compliant



\* The specifications and pictures are subject to change without notice.

\*All trade names referenced are the registered trademark of their respective owners.



SC0111



4 052792 055290

Made in China