


Alkaline
Modell: LR6 CB24 Box

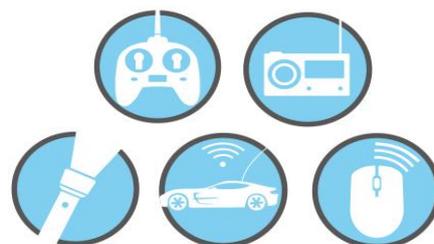

Hauptmerkmale

Stabile Leistung und hohe Leistung
 Lange Haltbarkeit bis zu 5 Jahren
 Quecksilber- und Cadmiumfrei

Spezifikationen

- **Int. Baugröße nach IEC**.....LR6
- **Baugröße**.....AA
- **Elektrochemisches System**.....Alkali-Mangan
- **Nennkapazität**.....2400mAh bis 0,9V
 (20±2° C bei 25mA Dauerbelastung)
- **Gewicht (g)**22,5
- **Spannung (V)**.....1,5
- **Ummantelung**.....Aluminium
- **Maße (øxL mm)**.....14,5x50,5
- **Zolltarifnummer**.....85061011
- **UVP:**.....6,99€/Stk.
- **EK:**.....€/Stk.

Technische und logistische Änderungen vorbehalten.

Verpackung	Box	Umkarton
Breite (mm)	51	236
Tiefe (mm)	115	245
Höhe (mm)	44	170
Gewicht (g)	547,7	Brutto 17.000 Netto 16.400
Artikelnummer	11702406	
EAN Code	4260030253753	4260030253753 identisch mit Produkt-EAN
Menge		30