


# Alkaline

Modell: LR03 CB24 Box

# arcas®

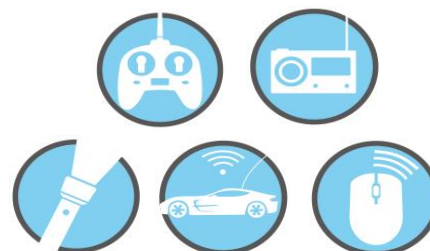

## Hauptmerkmale

Stabile Leistung und hohe Leistung  
 Lange Haltbarkeit bis zu 5 Jahren  
 Quecksilber- und Cadmiumfrei

## Spezifikationen

- **Int. Baugröße nach IEC**.....LR03
- **Baugröße**.....AAA
- **Elektrochemisches System**.....Alkali-Mangan
- **Nennkapazität**.....1120mAh bis 0,9V (20±2° C bei 25mA Dauerbelastung)
- **Gewicht (g)** .....11,0
- **Spannung (V)**.....1,5
- **Ummantelung**.....Aluminium
- **Maße (øxL mm)**.....10,5x44,5
- **Zolltarifnummer**.....85061011
- **UVP:**.....6,99 €/Box
- **EK:**.....€/Box

Technische und logistische Änderungen vorbehalten.

Verpackung	Box	Umkarton
<b>Breite (mm)</b>	33	176
<b>Tiefe (mm)</b>	84	183
<b>Höhe (mm)</b>	45	151
<b>Gewicht (g)</b>	265,7	Brutto 8.500 Netto 8.000
<b>Artikelnummer</b>	11702403	
<b>EAN Code</b>	4260030253760	4260030253760 = identisch mit Produkt-EAN
<b>Menge</b>		30