



HAILO M80


Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter. Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

DIE KEY-FEATURES

- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sicher, flexibel, variabel
- Automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (27 x 27 mm)
- Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (30 x 30 mm)
- Belastbar bis 150 kg

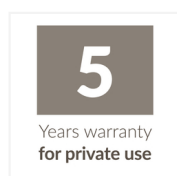



TECHNISCHE DATEN

Ausstattungsstufe		4
Teleskop Funktion		✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar		✓
Freistehend verwendbar		✓
Als Anlegeleiter verwendbar		✓
Treppenverstellung		✓
Sprossenanzahl		4 x 5
Aufstellbreite/-tiefe Bockleiter		A = 91 cm, B = 141 cm
Höhe Bockleiter		235 cm
Höhe Anlegeleiter		466 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe		570 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter		370 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter		570 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)		A = 141 cm, B = 64 cm, C = 24 cm
Treppenverstellung max.		100 cm
Gewicht		15,2 kg



Belastbarkeit

150 kg

