


13" tragbarer LCD-Monitor

mit DVD-Player, inkl. Gamepad und Game-Disk, USB, Micro-SD, integriertem Akku, 12V-Auto-Adapter

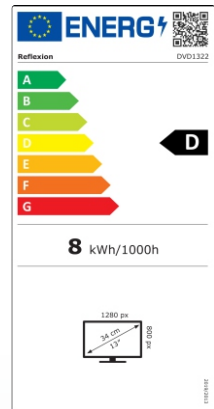

Leistungsübersicht

13" (34 cm) TFT, 16:10 LCD Bildschirm / DVD Spieler

- Elektrisches Anti-Schock-System
- DVB-T2 HD Tuner (alle öffentl.-rechtl. Sender)
- Integrierter MPEG-2 DVB-T Tuner (alle öffentl.-rechtl. Sender)
- Spielfunktion inkl. Game-Disk & Gamepad
- Unterstützt DVB-Untertitel, EPG
- Eingebauter Stereo-Lautsprecher
- Kopierfunktion: Audio CDs auf Micro SD Karte kopieren
- Wiedergabeformate: DVD, DVD-R/+R, DVD-RW/+RW, CD, CD-R/-RW, WMA, VCD/SVCD, JPEG
- Anschlüsse: USB, Micro-SD Kopfhörerausgang, AV-IN / AV Out (3,5mm), DC IN
- Eingebauter 2500mAh Lithium-Akku (Spielzeit bis zu 2 Stunden)
- Zubehör: Netzteil (230V), 12V-Autoadapter, aktive DVB-T-Magnetfuß Antenne, Fernbedienung (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten), Gamepad, Game-Disk (8-bit Classic Games), Benutzerhandbuch



VPE 5
EAN 4260035679916

Gewicht: 1,63 kg
Maße eingeklappt (B/T/H): 345 x 250 x 53 mm



13" LCD-Monitor DVD1322

DATENBLATT DVD1322		
Gerätetyp	DVD1322	
Hersteller	Reflexion	
Energieeffizienzklasse (Standard SD)	D	
Leistungsaufnahme „Ein“ (Standard SD)	8W	
Leistungsaufnahme „Aus“ / Standby	<0,5W	
Art des elektrischen Displays	TFT / LCD (Class1)	
Seitenverhältnis	16:10	
Bildschirmauflösung (Pixel)	1280x800	
Bildschirmdiagonale (cm / Zoll)	34cm / 13 Zoll	
Sichtbare Bildschirmfläche	5,1dm ²	
Bildwiederholfrequenz / Reaktionszeit	60Hz / 16/9 (Tr/Td) ms	
Netzteil: Art der Stromversorgung	Eingangsspannung	AC: 100-240V~50/60Hz
	Ausgangsspannung	DC: 12V 1,5A
Eingangsspannung Gerät	DC: 12V 1,5A	
Durchschnittlicher Jahresverbrauch (kWh/1000h)	8kWh/1000h	
Kontrast	300:1	
Helligkeit (cd/m ²)	130 cd/m ²	
Farben	16,7M Farben	
Anschlüsse	DC INPUT 12V 1,5A	1
	Kopfhörer (3,5mm)	1
	AV Out (3,5mm)	1
	AV IN (3,5mm)	1
	CARD (Micro SD max. 32GB)	1
	USB (max. 32GB)	1
	USB GAME (Gamepad)	1
	TV (DVB-T2HD)	1
Disk Formate	DVD, CD, CD-R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, MP3, JPEG, VCD	
USB / Micro SD Formate	AVI, MP4, MPEG, MPG, MOV, MKV, VOB, JPG, JPEG, BMP, PNG, MP3, AAC, WMA, VC1, WMV	
Stoßfestigkeit	DVD-3s ; VCD/CD: 10s; MP3: 90s	
Akku	Lithium: 2500mAh / 7,2V	
Wiedergabezeit	Ca. 2 Stunden. In Abhängigkeit der gewählten Bild und Toneinstellungen.	
OSD Sprache	English / Deutsch / Französisch usw.	
AUDIO Ausgang	Max. 2x 2 Watt	
Gewicht (nur Gerät)	1,63Kg	
Gewicht komplett	2,50kg	
Leistungsaufnahme MAXIMAL	<12W	
Spitzenluminanzverhältnis in %	74%	
Quecksilbergehalt in mg / Blei enthalten	0,0mg / Nein	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Nutzungstemperatur	-5°C bis +40°C	
Maße eingeklappt (B/T/H) in mm	345 x 250 x 53	

Änderungen von Design und Spezifikationen, auch ohne Vorankündigung vorbehalten.