




BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A (540 200)



Abbildung unverbindlich

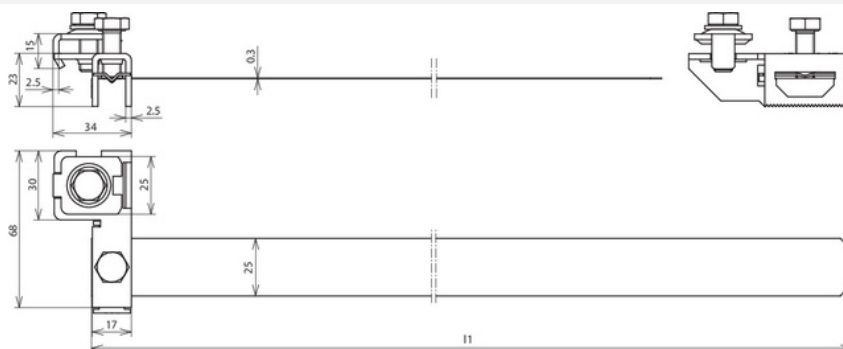

Anordnung:

Typ	BRS 27.168 Z AK1X10 2X6.8 V2A
Art.-Nr.	540 200
Werkstoff	NIRO
Klemmbereich Rohr Ø	27-168 mm (3/4-6")
Schraube	☛ M8 x 20 mm
Werkstoff Schraube	NIRO
Abmessung Band (l1 x b x t)	570 x 25 x 0,3 mm
Anschluss Rd	1-2 x 6-8 mm / 1 x 10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrätig)	4-50 mm ²
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs)	☛ 50kA *
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Gewicht	136 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364113039
VPE	10 Stk.

*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.