


## LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A (200 039)



Abbildung unverbindlich

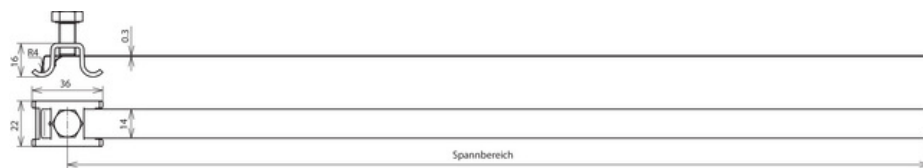

Typ	LH 6.8 SB50.150 SPSM8 V2A
Art.-Nr.	200 039
Spannbereich Ø Rohr	50-150 mm
Leitungshalter Aufnahme Rd	6-8 mm
Leitungsführung	fest
Werkstoff Leitungshalter	NIRO
Schraube	⚙️ (SW13) M8 x 16 mm
Werkstoff Spannkopf / Schraube	NIRO
Befestigung	an beliebigen Querschnittsformen mit Spannschraube (M8)
Gewicht	40 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364129283
VPE	10 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.