

Clever sein.  
Kopp einschalten.

**Kopp**



Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8625.0001.0	5	121	4008224675314

Blue-control Universalsender, 2-Kanal, zum Anschluss an, bzw. hinter herkömmlichen Tastern, Schaltern oder Meldern mit potentialfreiem Ausgang



### Technische Daten

Spannungsversorgung	230 V AC
Frequenz	50 Hz
Sendefrequenz	2,4 GHz
Sendeleistung	< 10 mW
Reichweite (Freifeld)	Bis zu 40 m
Antenne	integriert
Anzahl Senderspeicherplätze	1024
Anzahl Kanäle	2
Bidirektionale Datenübertragung	Ja
Schaltbare Spannungen	230 V AC
Funktionen	Taster, Schalter, Dimmen, Rollläden
Anschließbare Kontaktgeber	Schalter, Serienschalter, Taster, Serientaster, Rollladenschalter, Klingeltaster, usw.
Potentialfreie Kontakte	Relais, Schütze, Stromstoß-Schalter, Bewegungsmelder, usw.
Anzahl Anschlussklemmen	5
Standby Leistung (PV)	< 0,4 W
Klemmbelegung	L (3), N (2), Verbraucher (3), (4), (5)
Klemmquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Mechanische Abmessungen L x H x B	47 x 48 x 25 mm
Gewicht	23 gr.
Standard-Betriebstemperatur	25 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +80 °C
Schutzart	IP 20
Verschmutzungsgrad	2
Einbaulage	beliebig
Montage	Unterputzdose, Verteilerdose, Aufputzdose
Konformität	RED

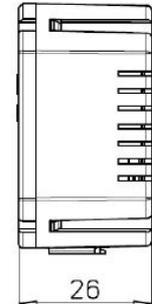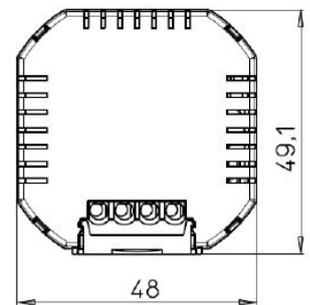

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktion Verbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 25.05.2022