

Clever sein.
Kopp einschalten.

Kopp


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8650.0101.9	1	121	4008224665919

Blue-control LED-Strip Steuerung, RGBW, RGB, W/R/G/B (Single), 4 Kanäle, mit Bluetooth Mesh-Technologie



Technische Daten

Spannungsversorgung	12-24 Volt, 6A pro Kanal (max. 15A)
Frequenz	50 Hz
Sendefrequenz	2,4 GHz
Reichweite (im Gebäude)	Bis zu 40 m
Antenne	Integriert
Anzahl Kanäle	4
Anzahl Speicherplätze	1024
Bidirektionale Datenübertragung	Ja
Schaltbare Spannungen	12 – 24 V DC
Laststrom	6 A pro Kanal (max. 15 A)
Leistung	max. 360 W
Geeignetes Leuchtmittel	Analoge LED RGB/ RGBW/ CCT/ Single Color LED-Lichtbänder
Standby Leistung (PV)	< 0,4 V
Anschlüsse	Schraubklemmen, Buchse für DC Stecker 5.5/2.1mm
Klemmanschnitt	0,5 – 1,5 mm ²
Mechanische Abmessungen	140 x 38 x 20 mm
l x b x h	
Gewicht	85 gr.
Standard-Betriebstemperatur	25 °C
Betriebstemperatur	-30 °C bis +55 °C
Lagertemperatur	-30 °C bis +55 °C
Luftfeuchte / nicht kondensierend	80 %
Schutzart	IP 23, für außen ungeeignet
Einbaulage	beliebig
Konformität	RED

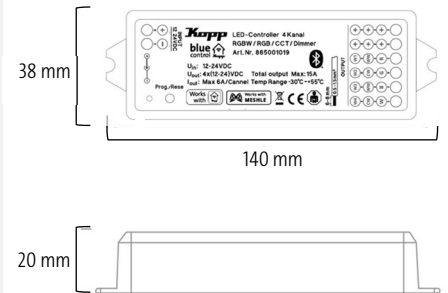

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktion Verbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 25.05.2022