

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8670.0101.1	5	121	4008224669733


Blue-control energieautarkes Bluetooth-Wandschaltermodul mit Montagerahmen, zur Übertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen an Blue-control Schaltaktoren



### Technische Daten

Spannungsversorgung	Integrierter kinetischer Energiesammler
Energie Bogenweg / Kraft	1,8 mm / typ. 10 N (bei Raumtemperatur)
Sendefrequenz	2,4 GHz
Reichweite (im Gebäude)	Bis zu 10 m
Reichweite (Freifeld)	Bis zu 75 m
Antenne	integriert
Kanäle	4
Tasten / Funktionen	2 Tasten mit aufgesetzter 1-fach Wippe 4 Tasten mit aufgesetzter 2-fach Wippe
Mechanische Abmessungen	49 x 49 x 13 mm (Modul) 70 x 70 x 10 mm (Bodenplatte)
Standard-Betriebstemperatur	25 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +65 °C
Lagertemperatur	-25 °C bis +65 °C
Montage	Befestigung mit mitgelieferten Schrauben (z.B. auf Schalterdose) oder Befestigung mit mitgelieferten Klebestreifen auf flachen, glatten Oberflächen
Einbaulage	„TOP“ Kennzeichnung nach oben
Schutzart	IP 20
Konformität	RED

### Aufbau:

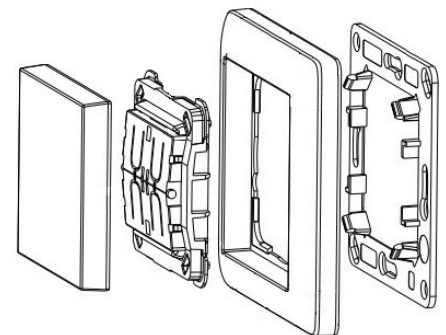

### Energieautarkes Modul:

