


Art.-Nr.	VE	PG	EAN
8671.0201.5	5	121	4008224669757

Blue-control energieautarker Bluetooth-Multifunktionssensor, zur Messung von Temperatur, Feuchtigkeit, Helligkeit oder Beschleunigung/Orientierung, mit Tür- und Fensterkontakt

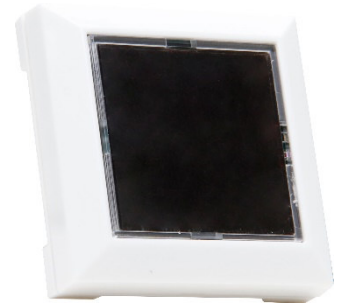

Technische Daten

Spannungsversorgung	Integrierte Solarzelle
Backup Batterie	CR1632
Betrieb ohne Sonnenlicht	4 Tage
Sendefrequenz	2,4 GHz
Reichweite (im Gebäude)	Bis zu 10 m
Reichweite (Freifeld)	Bis zu 30 m
Antenne	integriert
Kontakt	integrierter Magnetkontakt
Übermittlungsintervall	alle 60 Sekunden
Temperaturmessbereich	-20 °C bis +60 °C / $\pm 0,3$ K
Luftfeuchtigkeit Messbereich	0 bis 100 % r.F. / ± 3 % r.F.
Beleuchtungsmessung Bereich	0 bis 65000 Lux / ± 10 %
Beschleunigungsmessbereich	± 2 g / $\pm 0,03$ g
Beschleunigungswarnschwelle	0,03 g (Standard, konfigurierbar über NFC)
Mechanische Abmessungen	49 x 49 x 13 mm (ohne Rahmen)
Gewicht	22 gr.
Standard-Betriebstemperatur	25 °C
Betriebstemperatur	-5 °C bis +45 °C
Lagertemperatur	-5 °C bis +45 °C
Luftfeuchte / nicht kondensierend	0 - 95 % (ohne Betauung)
Montage	Befestigung mit mitgeliefertem Klebepad auf flachen, glatten Oberflächen
Einbaulage	beliebig
Schutzart	IP 20
Konformität	RED

