


# NTH-100

## Studio-Kopfhörer



Der NTH-100 arbeitet mit einseitiger Kabelführung. Der Anschluss des Kabels ist dabei sowohl links als auch rechts möglich

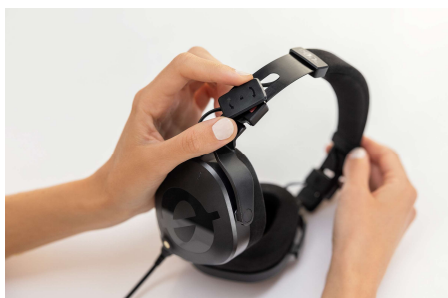

Die Ohrmuscheln können am Kopfbügel passgenau verschoben und dann bequem mit dem innovativen FitLok™-Verschluss fixiert werden



Die mit edlem Alcantara® bezogenen Memory-Foam-Ohrpolster verleihen dem NTH-100 einen überragenden Tragekomfort

- dynamisch, geschlossen, ohrmschließend
- erstklassiger Tragekomfort
- exzellente passive Geräuschunterdrückung
- paarweise selektierte 40 mm Neodym-Treiber
- ultra-robuster Federstahl-Kopfbügel
- präzise verstellbare Ohrmuscheln mit FitLok™-Verschlussystem
- konstanter Anpressdruck dank Memory-Foam-Polster
- Ohr- und Kopfpolster mit Alcantara® bezogen
- Ohrpolster mit kühlenden CoolTech™-Gel
- Übertragungsbereich: 5 Hz – 35 kHz
- Impedanz: 32 Ohm
- Empfindlichkeit: 110 dB
- maximaler Schalldruck: 126 dB SPL
- einseitige Kabelführung, Anschluss links und rechts möglich
- 3,5 mm Buchsen mit Bajonett-Verriegelung
- abnehmbares gerades 2,4 m Anschlusskabel mit 3,5 mm TRS-Klinke
- Gewicht: 344 g
- inkl. 3,5 mm auf 6,35 mm Schraubadapter und Tragebeutel
- inkl. ein Satz farbiger Kabel-Identifikationsringe (blau, grün, orange, rosa)

**Bestellnummer**  
NTH100

**Artikelnummer**  
400040010

**UPC**  
698813007912

**Herkunftsland**  
Australien (AU)

**Produktgewicht**  
0,778 kg inkl. Verpackung

**Hyperactive Audiotechnik GmbH**  
Neukirchner Str. 18  
65510 Hünstetten



06126 / 95365 - 0



[sales@hyperactive.de](mailto:sales@hyperactive.de)



[hyperactive.de](http://hyperactive.de)

**Hyperactive**  
Audiotechnik GmbH