



FORSTNER HIGH SPEED

FORSTNERBOHRER

Professioneller Präzisions-Forstnerbohrer mit Höchstgeschwindigkeit in jedem Holz.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Extrem schneller Bohrfortschritt durch innovative Schneiden und Bohrergeometrie
- Patentierter Wellenschliff der Hauptschneiden bewirkt geringere Reibung, niedrigen Verschleiß und exakten Spanabtrag für präzise Bohrungen
- Mehr als dreifach längere Standzeit gegenüber Universal Forstnerbohrern
- Bis zu 30 x nachschärfbar
- Geeignet für alle Holzarten, Plattenware und Spanholz



Produktvideo



 
 
 
Infos Website

Produktgruppe
0394



TRI



Durchmesser
10–50 mm



PROFESSIONAL
PLUS



Drehbohren

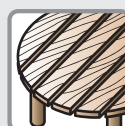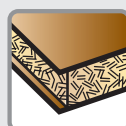



29227 6

12

60

90

1

29229 0

15

60

90

1

29230 6

16

60

90

1

29231 3

18

60

90

1

29232 0

20

60

90

1

29233 7

22

60

90

1

29234 4

24

60

90

1

29235 1

25

60

90

1

29236 8

26

60

90

1

29237 5

28

60

90

1

29238 2

30

60

90

1

29239 9

32

60

90

1

29240 5

34

60

90

1

29241 2

35

60

90

1

29242 9

38

60

90

1

29243 6

40

60

90

1

29244 3

45

60

90

1

29245 0

50

60

90

1

29339 6

Forstner Highspeed Set 5tlg.
(Ø15/20/25/30/35)

