



CERA EXPERT HIGH SPEED/ ACCUSPEED


FEINSTEINZEUG- & DACHZIEGELBOHRER

Perfekt für die härtesten Herausforderungen.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Höchste Lebenserwartung und perfekte Ergebnisse in härtesten Fliesen, Dachziegeln und Feinsteinzeug
- Kühlung wird durch integrierte Paraffinemulsion sichergestellt. Deshalb keine zusätzliche Kühlung erforderlich
- Einsetzbar auf Winkelschleifern mit M14 Aufnahme bei hoher Rotationsgeschwindigkeit/in Bohrfutter mit 6-kant Aufnahme
- Der Heller Tipp: Zur Zentrierung ohne großen Druck arbeiten und auf einer Kante anbohren

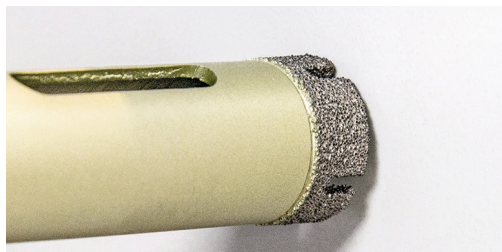


Produktvideo



Infos Website

Produktgruppe


 
3820
3821



M14



  1/4" HEX




PROFESSIONAL
PLUS



Drehbohren

Durchmesser
6–82 mm

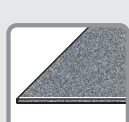

CERA EXPERT HIGHSPEED

			
28660 2	6	42	1
28661 9	8	42	1
28662 6	10	42	1
28663 3	12	42	1
28710 4	14	42	1
28664 0	20	42	1
28665 7	25	65	1
28666 4	35	65	1
28667 1	40	65	1
28668 8	45	65	1
28669 5	50	65	1
28670 1	60	65	1
28671 8	68	65	1
28672 5	82	65	1

SETS



				
28816 3	Cera Expert Highspeed Ø 6/8/10 ProXtreme Ø 6/8/10	-	-	6

CERA EXPERT ACCUSPEED



				
29616 8	6	35	67	1
29617 5	8	35	67	1
29618 2	10	42	80	1
29620 5	12	42	80	1
29621 2	14	42	80	1
29619 9	6/8/10	42	80	3