



HSS TURBO HOLZBOHRER

Der professionelle Holzbohrer für höchste Ansprüche auch in härtestem Holz.




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Äußerst schneller Vortrieb und Spanabtransport in allen Holzarten. Dazu dauerhaft präzise und zuverlässig auch in hochwertigsten Hölzern
- HSS Stahlqualität für höchste Lebensdauer und Stabilität für viele Bohrungen
- Gute Spanabfuhr aufgrund großvolumigem Wendeldesign
- Saubere und ausrissfreie Löcher durch Präzisions-Spezialschliff
- Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden
- Auch für den Einsatz in Akkumaschinen ideal geeignet
- Für alle Arten von Holzmaterialien von Weichholz bis zu den härtesten Hölzern wie z.B. Bangkirai, Australien Jarrah, Lignum Vitea, American Black Walnut, Rosewood, Sycamor, Bongossi, beschichtete Hölzer
- Heller Tipp: Mit wenig Druck arbeiten





Infos Website

Product group
0335

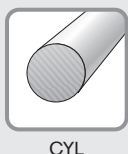

CYL

 
Diameter
3–16 mm

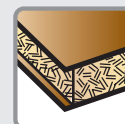

PROFESSIONAL
PLUS



Rotary drilling

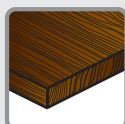

				
28560 5	3	33	61	1
28561 2	4	43	75	1
28562 9	5	52	86	1
28563 6	6	57	93	1
28564 3	7	69	109	1
28565 0	8	75	117	1
28567 4	10	87	133	1
28569 8	12	101	151	1
28570 4	14	108	160	1
28571 1	16	120	178	1

SETS

		
*1 28817 0	3 x 33/61 / 4 x 43/75mm 5 x 52/86 / 6 x 57/93mm 8 x 75/117mm	5
*2 28708 1	3/4/5/6/7/8/9/10/11/12	10

