



STICHSÄGEBLÄTTER

Profi-Stichsägeblätter: Schnell, präzise, langlebig.



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Für jede Anwendung das richtige Sägeblatt
- Lieferbar in diversen Materialien, Verzahnungen und Schliffen für optimale Ergebnisse
- Auf alle gängigen Maschinen angepasst
- Überlegene Leistung mit exakten Schnitten





Infos Website

Produktgruppe
4030

Schnittbreite
1–2,3 mm


Schnittlänge
50–205 mm

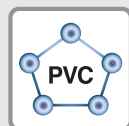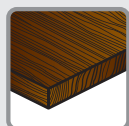

PROFESSIONAL
PLUS



Sägen

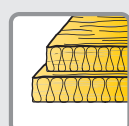

STICHSÄGEBLÄTTER


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer Schnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 30 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24013 0	HCS wood pro	T 101 B	75	1,45	7,8	2,5	10	5
27632 0	BiM wood long life	T 101 DP	75	1,45	7,8	2,5	10	5

Professional Plus

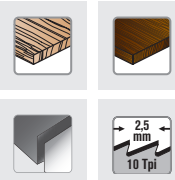

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Zahnung auf Stoss. Sauberer, splitterfreier Oberflächenschnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 30 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24017 8	HCS wood pro	T 101 BR	75	1,45	7,8	2,5	10	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, Zähne 3-fach schräg geschliffen. Sauberster, schneller Schnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 60 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
25804 3	HCS wood pro	T 234 X	91	1,45	10	2,5	10	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer, schneller Schnitt; Holz, Kunststoffe (10 - 45 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24014 7	HCS wood pro	T 101 D	75	1,45	7,8	4	6,35	5

Professional Plus



STICHSÄGEBLÄTTER

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, Zahnung auf Stoss und kreuzgeschärft. Spezialblatt; sauberer, splitterfreier Oberflächen-schnitt; beschichtete, dünne Hölzer, Laminat und Parkett (2,0 - 20 mm). Lange Lebensdauer. Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer Schnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 30 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
27633 7	HCS wood pro	T 308 B	91	1,45	10	2,5	10	5

Professional Plus




Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, kreuzgeschliffen, für sauberen Kurvenschnitt; Laminat, Parkett, Weichholz, Spanplatten, kunststoffbeschichtete Platten/HPL, Multiplexplatten (2,5 - 35 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
31057 4	HCS wood pro curve	Innovation	75	1,45	6,5	2,5	10	5

Professional Plus

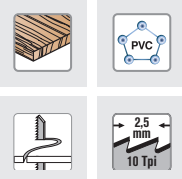


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer Schnitt; extra langes Blatt; Holz, Kunststoffe (8,0 - 65 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
25803 6	HCS wood pro	T 301 CD	105	1,45	7,8	3	8,5	5

Professional Plus

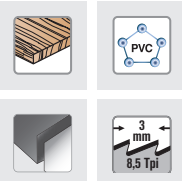


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer, schneller Schnitt; Holz, Kunststoffe (10 - 45 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24012 3	HCS wood	T 111 C	75	1,27	9,4	3	8,5	5

Professional Plus

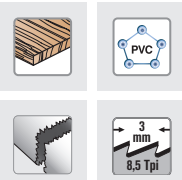

STICHSÄGEBLÄTTER

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne geschränkt und schräg geschärft. Schneller Schnitt; Universalblatt; Holz.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzähnte Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24015 4	HCS wood	T 144 D	75	1,27	7,8	4	6,35	5
25801 2	HCS wood curve	T 244 D	75	1,27	6,5	4	6,35	5
25802 9	HCS wood plus	T 144 D	105	1,27	7,8	4	6,35	5
27634 4	HCS wood plus	T 744 D	155	1,27	7,8	4	6,35	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und gewellt. Weichholz (2,0 - 15 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zähnte Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24011 6	HCS wood pro	T 119 B	50	1	7,8	2	13	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und gewellt. Kurvenblatt; Weichholz (2,0 - 15 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zähnte Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24016 1	HCS wood curve	T 119 BO	50	1	5	2	13	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen. Zähne kreuzgeschliffen. Sauberer Schnitt; Holz, Kunststoffe (3,0 - 30 mm).
Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zähnte Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24018 5	BiM wood long life	T 101 BF	75	1,45	7,8	2,5	10	5

Professional Plus




STICHSÄGEBLÄTTER

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Blattkörper konisch geschliffen Zähne auf Stoss und kreuzgeschliffen.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
25817 3	BiM wood long life	T 101 AIF	55	1	5	2	13	5

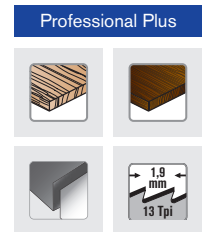


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne geschränkt und schräg geschärft. Schneller Schnitt; Holz (5,0 - 50 mm). Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24019 2	BiM wood plus	T 114 DF	75	1,27	7,8	4	6,35	5

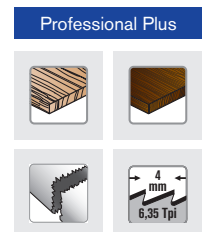


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und geschränkt. Speziell für Buntmetall und Aluminium, Stahl, Kunststoffe (3,0 - 15 mm).




Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24003 1	HSS metal	T 127 D	75	1	7,8	3	8,5	5

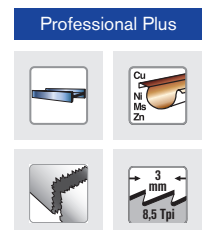


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

 Zähne gefräst und gewellt. Dünne Bleche (0,5 - 1,5 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24000 0	HSS metal super	T 118 G	55	1	7,8	0,7	36	5

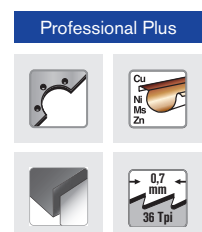

STICHSÄGEBLÄTTER


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und gewellt. Dünne Bleche aus Stahl (1,2 - 3,0 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24001 7	HSS metal extra	T 118 A	55	1	7,8	1,2	21	5
24007 9	HSS metal extra	T 218 A	50	1	6,4	1,2	21	5

Professional Plus

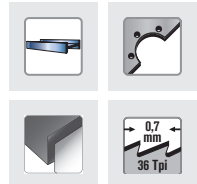


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und gewellt. Stahl, Buntmetall, Aluminium von (2,5 - 6,0 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24002 4	HSS metal extra	T 118 B	55	1	7,8	2	13	5

Professional Plus

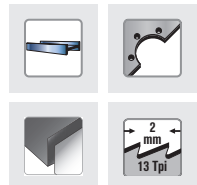

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Konisch geschliffen, Zähne gefräst. Spezialblatt für Plexiglas, Polycarbonat, Acryl (3-20 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
24006 2	BiM metal	T 101 A	75	1,27	7,8	2,5	10	5

Professional Plus




Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und geschränkt. Extra langes, flexibles Blatt speziell für Bauholz mit Metallrückständen (< 80 mm). Stahlrohre und -profile (2,5 - 10 mm). Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahnteil- lung [Tpi]	VPE
25818 0	BiM metal vario	T 111 HF	75	1	9,8	1,8/2,5	10/14	5

Professional Plus

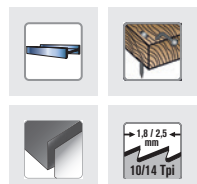

STICHSÄGEBLÄTTER

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für dünne Bleche aus Stahl und rostfreiem Stahl (1,2 - 3,0 mm). Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpi]	VPE
24008 6	BiM metal extra	T 118 AF	55	1	7,8	1,2	21	5
24004 8	BiM metal super	T 318 AF	105	1	9,8	1	25	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und gewellt. Flexibles Blatt für Stahl und rostfreie Stähle, Buntmetall, Aluminium (von 2,5 - 6,0 mm). Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpi]	VPE
24009 3	BiM metal fine	T 118 BF	55	1	7,8	2	13	5
24005 5	BiM metal fine	T 318 BF	105	1	9,8	1,8	14	5

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Durchgehende HM-Zahnleiste für Bleche und Stahlrohre/ -profile aus rostfreiem Stahl.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpi]	VPE
25805 0	CARBIDE metal extra	T 118 EHM	63	2,3	8,8	1,1	23	3

Professional Plus



Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Hartmetall beschichtet, grobkörnig. Glas, Keramik, GFK-Produkte (5,0 - 15 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahn- teilung [Tpi]	VPE
24010 9	CARBIDE grit	T 130 Riff	54	2,3	8,8	-	Riff	3

Professional Plus



STICHSÄGEBLÄTTER


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Hartmetall-Zahnung. GFK-Produkte, Hartholz und Gasbeton (5,0 - 20 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	verzahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahntei- lung [Tpi]	VPE
31058 1	CARBIDE abrasive pro	T 141 HM	75	1,9	7,8	4,2	6	5
25800 5	CARBIDE abrasive pro	T 341 HM	105	1,9	7,8	4,2	6	3

Professional Plus

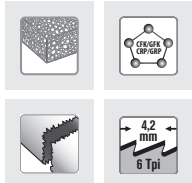


Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Zähne gefräst und gewellt. Langes, flexibles Spezialblatt für den Fassadenbau zur Bearbeitung von Sandwichmaterialien (1,5 - 120 mm). Lange Lebensdauer.



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahntei- lung [Tpi]	VPE
25816 6	BiM sandwich	T 718 AF	155	1	9,8	1	25	5

Professional Plus

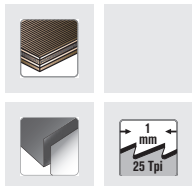

Stichsägeblatt Einnockenschaft T-Aufnahme

Wellenschliff. Extra langes Messer für Dämmmaterialien, Leder, Gummi, Papier, Styropor, Teppich (1,0 - 120 mm).



Art. 4010159-	Produktname	Referenz- nummer	ver- zahn- te Länge	Schnitt- breite	Blatt- höhe	Zahnung [mm]	Zahntei- lung [Tpi]	VPE
27898 0	HCS insulation	T 313 AW	155	1,27	9,7	-	W	3
31059 8	HCS insulation	T 1013 AWP	205	1,27	19	-	W	3

Professional Plus



Stichsägenmix

Art. 4010159-	Produktname	Enthält	VPE
27498 2	Mix Set, 5tlg.	24012 3, 24013 0, 24015 4, 24001 7, 24002 4	5