


# PARAPROJECT®

## Case N16

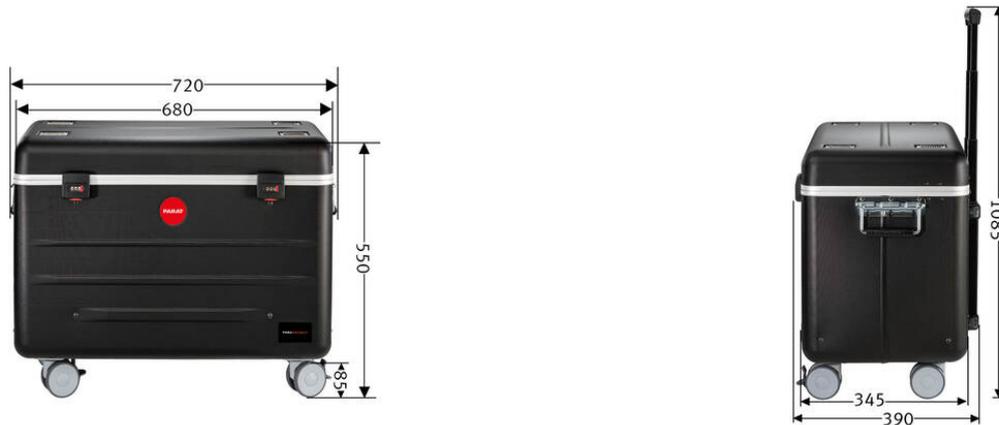

Bezeichnung	PARAPROJECT Case N16 Charge Only, 12", schwarz
Artikelnummer	208.440-15101
GTIN / EAN	4006793001268
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitswesien
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	NRL 2011/65/EU / DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU / DIN EN 55022:210+AC:2011 / DIN EN 55024:2010. Rohs 2011/65/EU / DINEN 50581:2012
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8x Y-Adapter Kabel, Euroflach-Buchse</li> <li>- 2x IBM Buchse</li> <li>- 8x Y-Adapter Kabel, IBM-Buchse</li> <li>- 2x Euroflach Buchse</li> <li>- Geräteanschlusskabel, Länge 5 m</li> <li>- 1x Netzwerkkabel Länge 0,8 m</li> <li>- Montagezubehör für Accesspoint</li> </ul>
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ABS-Kunststoff</li> <li>- Con-Pearl®</li> </ul>
Transport	4x Leichtlaufäder (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	16250 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	42021250
Ursprungsland	RO
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- div. Fächer und Taschen für Zubehör und Kleinteile</li> <li>- Ladeinheit</li> <li>- 16 Staufächer für Tablets / Tablet PCs</li> <li>- Staufach für Master Laptop und Staufach für Zubehör z.B. Access Point und Router</li> <li>- Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel</li> <li>- Zusätzlich: 2x Aktive Lüfter im Elektronikfach</li> <li>- Temperatursensor (Überhitzungsschutz)</li> <li>- programmierbarer, interner Ladetimer</li> </ul>
Kompatible Geräte	Alle Tablets / Tablet PCs die nicht USB-ladefähig sind
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	Android / Chrome OS / Windows
Netzteil	Verwendung der kundeneigenen Netzteile

# PARAPROJECT®

## Case N16

Ausgangsleistung je Port	max. 2,5 A
Optionales Zubehör	- PARAPROJECT® U10 Iniversal Netzteil - Y-Adapter mit 2x Euro8-Buchse
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - Netzwerkbuchse Innen: - 8x IBM-Buchse (C5, 3-polig) - Ein- Ausschalter - 2x Steckdosen (1x Accesspoint/1x Mastersteckdose)
Stromdaten	- 100 - 240 V, max. 8 A, 50 / 60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	28 x 210 x 320 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- Staufächer aus Con-Pearl®  
Material



- zentrale Stromversorgung mit  
Schutzkappe