


# PARAPROJECT®

## Case i15 BASKET

Laden , synchronisieren , Transportieren , Schützen

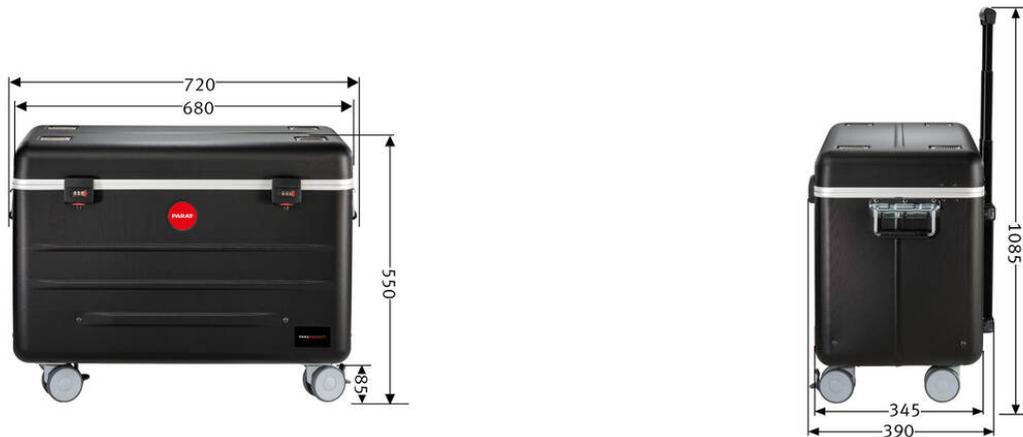

Bezeichnung	PARAPROJECT Case i15 BASKET Charge&Sync, inkl. USB Lightning®-Kabel, schwarz
Artikelnummer	208.650-15101
GTIN / EAN	4006793002654
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitswesen
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 15x USB Daten- und Ladekabel auf Lightning Connector mit LED-Anzeige</li> <li>- 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m</li> <li>- 1x USB-Anschlusskabel, Länge: 3 m</li> <li>- 1x Interne Wochenzeitschaltuhr</li> <li>- 1x Y-Adapter mit 1x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig)</li> <li>- 1x Y-Adapter mit 1x Euro-Flachbuchse (2-polig) und 1x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig)</li> <li>- 1x Bedienungsanleitung für Zahlenschloss</li> <li>- 1x Anwenderhandbuch</li> <li>- 3 Basket-Einsätze (rot, grün, blau)</li> </ul>
Materialien	<ul style="list-style-type: none"> <li>- X-ABS-Kunststoff</li> <li>- Aluminium</li> </ul>
Transport	4x Leichtlaufräder (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	15200 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kofferdeckel mit diversen Fächern und Taschen</li> <li>- Korpus mit Sync- und Ladeinheit</li> <li>- Stauraum für 3 herausnehmbare Baskets (3 Baskets in den Farben rot, blau, grün)</li> <li>- Staufach für Master Laptop</li> <li>- Zusätzliche Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation</li> <li>- 15x Lightning Kabel mit LED Status Anzeige</li> </ul>
Kompatible Geräte	Alle iPad ab der Generation 4, sowie alle iPad Mini
max. Geräteanzahl	15
Betriebssystem	iOS
Kabeltypen für Geräte	USB Daten- und Ladekabel auf Lightning Connector mit LED-Anzeige
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte


# PARAPROJECT®

## Case i15 BASKET

Laden , synchronisieren , Transportieren , Schützen

Ausgangsleistung je Port	5V / bis 2,4 A / bis 12 W
Schließsystem	Zahlschlösser
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe - USB-B-Buchse für die Sync-Funktion - Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point - Optional HDMI-Buchse Innen: - 16x USB-A-Buchse für Flex2Connect - Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x IBM-Buchse (C5, 3-polig) und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 1) - Y-Adapter, C14-Stecker auf 1 x Euroflach-Buchse und 1 x Euro-8-Buchse (C7, 2-polig, AUX 2)
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 3,6 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	530 x 240 x 320 mm / max Tabletgröße 300 x 220 mm
Maße zusätzliche Fächer	305 x 240 x 320 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

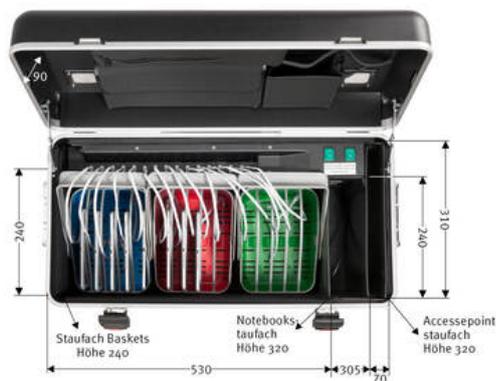

- zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe , USB-B-Buchse für die Sync-Funktion , Netzwerkbuchse (RJ45) für Access Point , Optional HDMI-Buchse



- 3 herausnehmbare Baskets für einfaches Handling