


PARAPROJECT®

Case TC20 GaN

Protect , TwinCharge , Transport

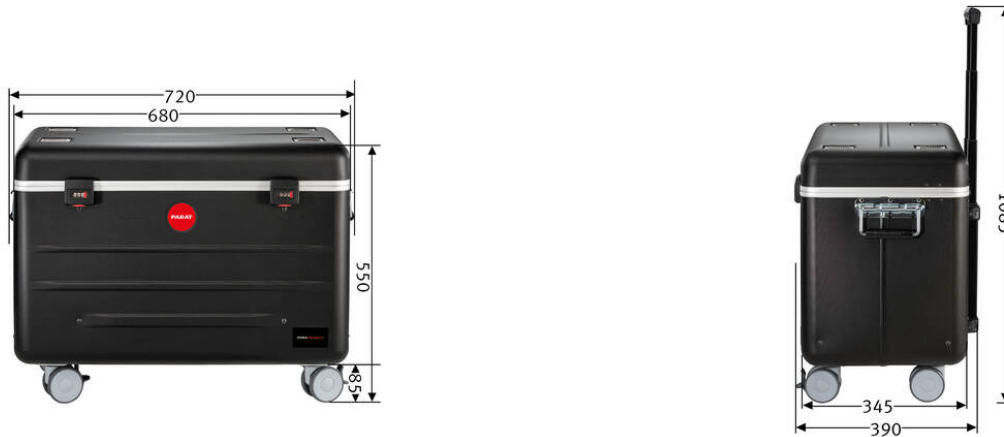

Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC20 GaN TwinCharge, USB-C®, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	208723151
GTIN / EAN	4006793003408
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1, DIN EN 55022, DIN EN 55024
Lieferumfang	- 1x Case TC20 GaN - 1x Geräteanschlusskabel 5m - 1x Bedienungsanleitung
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75mm Durchmesser davon 2 mit Radfeststeller, Teleskopauszug 4-fach, beidseitige Tragegriffe automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	14450 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel mit div. Fächern und RV Tasche für Zubehör und Eingabestifte - Korpus mit Twincharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen - 20 Staufächer für iPad/Tablets - Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor - Hauptschalter - Überspannungsschutz
Kompatible Geräte	alle mit USB-C oder USB-A Ladekabel
max. Geräteanzahl	16
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Kabeltypen für Geräte	USB-C®
Netzteil	4x TwinCharge Module für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	5V/9V/12V/15V3A, 20V5A max
Optionales Zubehör	- USB- Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning
Schließsystem	Zahlenschlösser
Anschlüsse	- Außen Zentrale Stromversorgung, Innen je 20x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp

PARAPROJECT®

Case TC20 GaN

Protect , TwinCharge , Transport

Stromdaten	- 100-240V, max. 10A, 50/60Hz
Maße Fächer (BxTxH)	24 mm x 255 mm x 310 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- Hauptschalter ,
Überspannungsschutz



- Stauraum für bis zu 20 Tablets ,
TwinCharge Technologie