
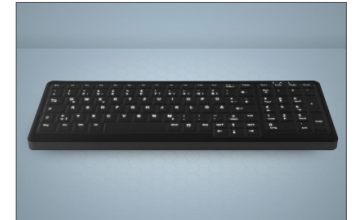


# DESINFIZIERBARE HYGIENE-TASTATUR MIT NUMMERNFELD

## AK-C7000 SERIE MEDICAL KEY

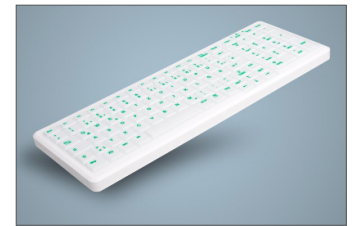

### ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + Kompakte Hygiene-Tastatur für klinische Wischdesinfektion
- + Klinische Wischdesinfektion mit allen gängigen Reinigungs-/Desinfektionsmitteln gemäß den Richtlinien VAH und DGHM
- + Optimale Schreibbarkeit durch Scissors Balancing Tastentechnologie
- + Wechsellmembran zur maschinellen Desinfektion: Maschinelle Aufbereitung bei 93°C und 134°C (zusätzlich zur Wischdesinfektion) oder optional:
- + Kabelgebunden: Vollversiegelte Membran für Schutzart IP68
- + Funk: Vollversiegelung Schutzart IP68
- + Backlit: Vollversiegelte Membran für Schutzart IP68
- + Clean-Funktion zum Deaktivieren des Tastenfeldes während der Reinigung
- + deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN				
Kompatibilität	x	x	x	Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB Tastatur unterstützen
Temperaturbereich	x	x	x	Lagerung -20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C
Tastaturschutzmembran	x	x	x	Auswechselbare Silikonmembran (Standard) oder vollversiegelt IP68 (Option)
Schnittstelle		x	x	USB 1.1
Spannungsversorgung	x			6 V über 4 AAA-Batterien
		x	x	5 V +/-10% am USB Port
Stromaufnahme / Anschluss	x			Typ. 10 mA (USB: Low Power Device) / USB Typ A (USB Nano-Dongle), Reichweite ca. 10m (2,4 GHz Funk)
		x	x	Unbeleuchtet ca. 25mA; Beleuchtet ca. 169 mA (USB: Low Power Device)
Abmessungen (inkl. Membran)	x			Ca. 372 x 137 x 37 mm
		x	x	Ca. 374 x 139 x 25mm
Gewicht	x	x	x	Ca. 730g
LED Statusanzeigen	x	x	x	Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock
Einstellung Helligkeit		x	x	8 Stufen, einstellbar über "Fn" + Cursor Auf-/Ab-Tasten
Tastenhub / Betätigungskraft	x	x	x	Ca. 2,5 +/- 0,5 mm / ca. 60g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen
Kabellänge		x	x	Ca. 1,80m
Zulassungen / Zertifikate	x	x		CE, RoHS, FCC Test-Report, EN-60601-1-2:2015 (IEC 4. Auflage)*

\*(kein Medizin-Produkt nach MDR 2017/745 EU)

### ARTIKELNUMMERN/BESTELLNUMMERN

Beispiel: Tastatur AK-C7000 kabelgebunden, USB, Weiß, Deutsch	AK-C7000F-U1	-	W	-	GE
Kabelgebunden, USB Anschluss, wischdesinfizierbar, Standard	AK-C7000F-U1	-	y	-	x
Kabelgebunden, USB-Anschluss, vollversiegelt, IP68	AK-C7000F-UVS	-	y	-	x
Wireless/Funk, wischdesinfizierbar, Standard	AK-C7000F-FU1	-	y	-	x
Wireless/Funk, vollversiegelt, IP68	AK-C7000F-FUS	-	y	-	x
Backlit, kabelgebunden, USB Anschluss, wischdesinfizierbar, standard	AK-CB7000F-U1	-	y	-	x
Backlit, kabelgebunden, USB Anschluss, vollversiegelt IP68	AK-CB7000F-US	-	y	-	x
Wechsellmembran für unbeleuchtete Tastatur	AK-C7000	-	y	-	x
Wechsellmembran für beleuchtete Backlit-Tastatur	AK-CB-7000	-	y	-	x
Platzhalter z Ausführung/Option	Platzhalter y Farbe	Platzhalter x Länderversion			
Ausführung: Kabelgebunden* U1 = USB-Anschluss, wischdesinfizierbar (Standardausführung) UVS = USB-Anschluss, vollversiegelt, Schutzgrad IP68 US = USB-Anschluss, vollversiegelt, Schutzgrad IP68, Backlit	W = Weiß (Standardausführung) B = Schwarz	GE = Deutsch FR = Französisch UK = UK Englisch			
Ausführung: Funk/Wireless FU1 = Funk, wischdesinfizierbar (Standardausführung) FUS = Funk, vollversiegelt, Schutzgrad IP68, USB Nano Dongle		Alle weiteren europäischen Layouts sind bei Active Key erhältlich!			