

## 28500.4 KDS-SR 6/10 BK Schraubrahmen

---



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

### Kaufmännische Daten

---

Artikelnummer	28500.4
Artikelbezeichnung	KDS-SR 6/10 BK
GTIN (EAN)	4044211210021
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	49 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	75 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung

#### Technische Daten

##### Maße

Länge	106 mm
Länge Wandausschnitt	68,5 mm
Breite	70 mm
Breite Wandausschnitt	46 mm
Höhe	19,6 mm
Aufbauhöhe	19,6 mm
Durchmesser der Schraubenlöcher	5,5 mm

##### Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	Polyurethanbasis
Art der Dichtung	Dichtungs- und Formweichschaum
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

##### Weitere technische Daten

Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
NEMA Type	1, 12, 4x (indoor use only)
Anzahl der Schraubenlöcher	4
Befestigungsschrauben	M 5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm

##### Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

## 28500.4 KDS-SR 6/10 BK Schraubrahmen

---

### Zulassungen

---

#### Germanischer Lloyd Zulassung

---

DNV GL Certificate number	TAE00003V7
DNV GL Location Classes	Temperature: -40°C to 120°C, Humidity: B, Vibration: B, Ingress protection: IP66
DNV GL Zulassung erteilt	1

---

#### UL Zulassung

---

UL File Number	E489821
UL Type Rating	1, 12, 4x (indoor use only)
UL Prüfnorm	UL 508A
UL Recognized	1

---



#### cUL Zulassung

---

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-18
cUL File Number	E489821
cUL Recognized	1

---

#### Medien

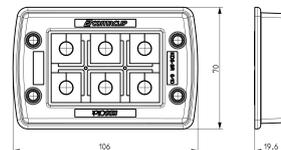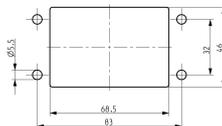

#### Zubehör

##### Inlays



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28516.4</u>	KDS-Inlay 1 BK	4044211210847	5



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz


Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28517.4</u>	KDS-Inlay 2 BK	4044211210854	5



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28519.4</u>	KDS-Inlay 6 BK	4044211210014	5

##### Verriegelungsrahmen

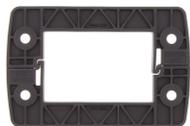

Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 105 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28501.4</u>	KDS-IVR 6/10 BK	4044211210779	10

##### Dichtelemente groß

##### Betätigungswerkzeug

##### EMV-Bügel

##### Blechlocher

##### Dichtelemente DES