

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter



Geteilte Kabelverschraubung inklusive Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Schutzart: IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28612.4
Artikelbezeichnung	KDS-KV M32 BK
GTIN (EAN)	4044211208950
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	17,2 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	17,6 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabelverschraubung

Technische Daten

Maße

Länge	40 mm
Breite	40 mm
Höhe	38,7 mm
Aufbauhöhe	23,7 mm
Durchmesser Schraubenkopf	40 mm

Gewinde

Gewindeart	Metrisch
Gewindegröße	32 mm
Gewindesteigung	1,5 mm
Gewindelänge (L)	15 mm

Werkstoffe

Material	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Art der Dichtung	Dichtring
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten


Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Schlüsselweite (SW)	38 mm
Mit Gegenmutter	✓
Zugentlastung	✓
Sechskant Eckmaß	40 mm
Drehmoment der Gegenmutter	3 Nm

Environmental Product Compliance

REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28612.4 KDS-KV M32 BK inkl. Gegenmutter

Medien

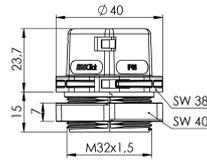

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28567.6</u>	KDS-DE 6-7 GR	4044211211059	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28568.6</u>	KDS-DE 7-8 GR	4044211211066	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28569.6</u>	KDS-DE 8-9 GR	4044211211073	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28570.6</u>	KDS-DE 9-10 GR	4044211211080	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28571.6</u>	KDS-DE 10-11 GR	4044211211097	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28572.6</u>	KDS-DE 11-12 GR	4044211211103	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28573.6</u>	KDS-DE 12-13 GR	4044211215224	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28563.6</u>	KDS-DE 2-3 GR	4044211211011	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28564.6</u>	KDS-DE 3-4 GR	4044211211028	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28565.6</u>	KDS-DE 4-5 GR	4044211211035	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28566.6</u>	KDS-DE 5-6 GR	4044211211042	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28574.6</u>	KDS-DE 13-14 GR	4044211215231	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28595.6</u>	KDS-DE 2X4-5 GR	4044211215682	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28596.6</u>	KDS-DE 2X5-6 GR	4044211215699	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28597.6</u>	KDS-DE 4X2-3 GR	4044211215705	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28598.6</u>	KDS-DE 4X3-4 GR	4044211215712	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28560.4</u>	KDS-DE/2XASI BK	4044211215675	10



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28561.6</u>	KDS-DE/B GR	4044211211004	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28562.6</u>	KDS-DE 1,5-2 GR	4044211209988	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28682.4</u>	KDS-DE 2X6,5 BK	4044211219536	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28687.4</u>	KDS-DE 3X5-6 BK	4044211220501	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28696.6</u>	KDS-DE 2 GR	4044211220884	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28697.4</u>	KDS-DE 3 BK	4044211220891	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28698.6</u>	KDS-DE 3 GR	4044211220907	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28762.6</u>	KDS-DE 4X6 GR	4044211226459	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28763.4</u>	KDS-DE 4X6 BK	4044211226466	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28600.6</u>	KDS-DE/2XASI GR	4044211215736	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28606.6</u>	KDS-DE 4X4,5 GR	4044211216252	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28607.6</u>	KDS-DE 2X6,5 GR	4044211216238	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28608.4</u>	KDS-DE 14-15 BK	4044211219314	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28609.6</u>	KDS-DE 14-15 GR	4044211219307	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28670.4</u>	KDS-DE 15-16 BK	4044211219321	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28671.6</u>	KDS-DE 15-16 GR	4044211219338	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28672.4</u>	KDS-DE 4X5 BK	4044211219345	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28673.6</u>	KDS-DE 4X5 GR	4044211219352	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28681.4</u>	KDS-DE 4X4,5 BK	4044211219543	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28530.4</u>	KDS-DE 10-11 BK	4044211210960	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28531.4</u>	KDS-DE 11-12 BK	4044211210977	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28532.4</u>	KDS-DE 12-13 BK	4044211210984	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28533.4</u>	KDS-DE 13-14 BK	4044211210991	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28553.4</u>	KDS-DE/K 2-11 BK	4044211216092	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28555.4</u>	KDS-DE 2X4-5 BK	4044211215620	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28556.4</u>	KDS-DE 2X5-6 BK	4044211215637	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28557.4</u>	KDS-DE 4X2-3 BK	4044211215644	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28558.4</u>	KDS-DE 4X3-4 BK	4044211215651	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28559.4</u>	KDS-DE/1XASI BK	4044211215668	10



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28520.4</u>	KDS-DE/B BK	4044211210878	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28521.4</u>	KDS-DE 1,5-2 BK	4044211210007	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28522.4</u>	KDS-DE 2-3 BK	4044211210885	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28523.4</u>	KDS-DE 3-4 BK	4044211210892	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28524.4</u>	KDS-DE 4-5 BK	4044211210908	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28525.4</u>	KDS-DE 5-6 BK	4044211210915	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28526.4</u>	KDS-DE 6-7 BK	4044211210922	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28527.4</u>	KDS-DE 7-8 BK	4044211210939	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28528.4</u>	KDS-DE 8-9 BK	4044211210946	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28529.4</u>	KDS-DE 9-10 BK	4044211210953	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28688.6</u>	KDS-DE 3X5-6 GR	4044211220518	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28689.4</u>	KDS-DE 2X7 BK	4044211220815	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28690.6</u>	KDS-DE 2X7 GR	4044211220822	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28691.4</u>	KDS-DE 2X8 BK	4044211220839	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28692.6</u>	KDS-DE 2X8 GR	4044211220846	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28693.4</u>	KDS-DE 1,5 BK	4044211220853	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28694.6</u>	KDS-DE 1,5 GR	4044211220860	10

28612.4 KDS-KV M32 BK

inkl. Gegenmutter

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28695.4</u>	KDS-DE 2 BK	4044211220877	10

##INVERSE##CONTA-CABLE



Geteilte Gegenmutter, Gewindeart: Metrisch, Material: PA 6.6, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28618.4</u>	KDS-GM 32 BK	4044211209018	10