

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK Schraubrahmen



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 120 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28706.4
Artikelbezeichnung	KDS-SR-FB3/D BK
GTIN (EAN)	4044211225537
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	44,3 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	49,2 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung

Technische Daten

Maße	
Länge	120 mm
Länge Wandausschnitt	89 mm
Breite	39 mm
Breite Wandausschnitt	24 mm
Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	18,9 mm
Durchmesser der Schraubenlöcher	5,5 mm


Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Anzahl der Schraubenlöcher	2
Befestigungsschrauben	M 5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK Schraubrahmen

Medien

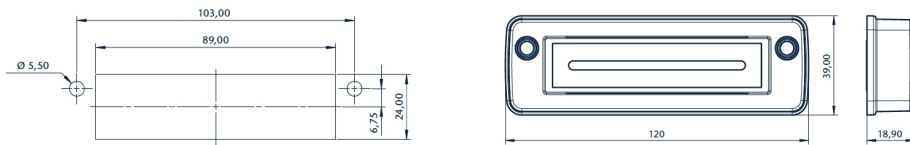

Zubehör

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28567.6</u>	KDS-DE 6-7 GR	4044211211059	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28568.6</u>	KDS-DE 7-8 GR	4044211211066	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28569.6</u>	KDS-DE 8-9 GR	4044211211073	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28570.6</u>	KDS-DE 9-10 GR	4044211211080	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28571.6</u>	KDS-DE 10-11 GR	4044211211097	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28572.6</u>	KDS-DE 11-12 GR	4044211211103	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28573.6</u>	KDS-DE 12-13 GR	4044211215224	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28563.6</u>	KDS-DE 2-3 GR	4044211211011	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28564.6</u>	KDS-DE 3-4 GR	4044211211028	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28565.6</u>	KDS-DE 4-5 GR	4044211211035	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28566.6</u>	KDS-DE 5-6 GR	4044211211042	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28574.6</u>	KDS-DE 13-14 GR	4044211215231	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28595.6</u>	KDS-DE 2X4-5 GR	4044211215682	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28596.6</u>	KDS-DE 2X5-6 GR	4044211215699	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28597.6</u>	KDS-DE 4X2-3 GR	4044211215705	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28598.6</u>	KDS-DE 4X3-4 GR	4044211215712	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28560.4</u>	KDS-DE/2XASI BK	4044211215675	10



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28561.6</u>	KDS-DE/B GR	4044211211004	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28562.6</u>	KDS-DE 1,5-2 GR	4044211209988	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28682.4</u>	KDS-DE 2X6,5 BK	4044211219536	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28687.4</u>	KDS-DE 3X5-6 BK	4044211220501	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28696.6</u>	KDS-DE 2 GR	4044211220884	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28697.4</u>	KDS-DE 3 BK	4044211220891	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28698.6</u>	KDS-DE 3 GR	4044211220907	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28762.6</u>	KDS-DE 4X6 GR	4044211226459	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,1mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28763.4</u>	KDS-DE 4X6 BK	4044211226466	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28600.6</u>	KDS-DE/2XASI GR	4044211215736	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28606.6</u>	KDS-DE 4X4,5 GR	4044211216252	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28607.6</u>	KDS-DE 2X6,5 GR	4044211216238	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28608.4</u>	KDS-DE 14-15 BK	4044211219314	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28609.6</u>	KDS-DE 14-15 GR	4044211219307	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 16 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28670.4</u>	KDS-DE 15-16 BK	4044211219321	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 17 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28671.6</u>	KDS-DE 15-16 GR	4044211219338	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28672.4</u>	KDS-DE 4X5 BK	4044211219345	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28673.6</u>	KDS-DE 4X5 GR	4044211219352	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28681.4</u>	KDS-DE 4X4,5 BK	4044211219543	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28530.4</u>	KDS-DE 10-11 BK	4044211210960	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 12 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28531.4</u>	KDS-DE 11-12 BK	4044211210977	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 13 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28532.4</u>	KDS-DE 12-13 BK	4044211210984	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 14 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28533.4</u>	KDS-DE 13-14 BK	4044211210991	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 11 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28553.4</u>	KDS-DE/K 2-11 BK	4044211216092	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28555.4</u>	KDS-DE 2X4-5 BK	4044211215620	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28556.4</u>	KDS-DE 2X5-6 BK	4044211215637	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28557.4</u>	KDS-DE 4X2-3 BK	4044211215644	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28558.4</u>	KDS-DE 4X3-4 BK	4044211215651	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28559.4</u>	KDS-DE/1XASI BK	4044211215668	10



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28520.4</u>	KDS-DE/B BK	4044211210878	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28521.4</u>	KDS-DE 1,5-2 BK	4044211210007	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 3 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28522.4</u>	KDS-DE 2-3 BK	4044211210885	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 4 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28523.4</u>	KDS-DE 3-4 BK	4044211210892	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28524.4</u>	KDS-DE 4-5 BK	4044211210908	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28525.4</u>	KDS-DE 5-6 BK	4044211210915	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28526.4</u>	KDS-DE 6-7 BK	4044211210922	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28527.4</u>	KDS-DE 7-8 BK	4044211210939	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 9 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28528.4</u>	KDS-DE 8-9 BK	4044211210946	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 10 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28529.4</u>	KDS-DE 9-10 BK	4044211210953	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 6 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28688.6</u>	KDS-DE 3X5-6 GR	4044211220518	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28689.4</u>	KDS-DE 2X7 BK	4044211220815	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 7 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28690.6</u>	KDS-DE 2X7 GR	4044211220822	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28691.4</u>	KDS-DE 2X8 BK	4044211220839	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28692.6</u>	KDS-DE 2X8 GR	4044211220846	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28693.4</u>	KDS-DE 1,5 BK	4044211220853	10



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 1,5 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28694.6</u>	KDS-DE 1,5 GR	4044211220860	10

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente klein



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 2 mm, IP66, Farbe: Schwarz

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28695.4</u>	KDS-DE 2 BK	4044211220877	10

Betätigungswerkzeug



Mit dem Betätigungswerkzeug KDS BW1 können die Dichtelemente komfortabel in den Rahmen montiert und demontiert werden. Der ergonomische Griff sowie die spezielle Geometrie ermöglichen gerade bei verkabelten Anwendungen unter beengten Platzverhältnissen eine einfache und passgenaue Installation. Material: Polyamid

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28622.0</u>	KDS BW 1	4044211216597	1

Blechlocher



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 89 x 24 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei S 235 Blech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28736.0</u>	BL KDS-FB3	4044211221829	1



Blechlocher für rechteckige Ausbrüche, Maße Ausbruch: 89 x 24 mm, Maximale Wandstärke: 2,0 mm bei Edelstahlblech, Material: Stahl

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28742.0</u>	BL-VA KDS-FB3	4044211221966	1

Dichtelemente Flachbandleiter



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28717.6</u>	KDS-DE-FB1/E GR	4044211221102	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28718.6</u>	KDS-DE-FB1/F GR	4044211221119	5

28706.4 KDS-SR-FB3/D BK

Schraubrahmen

Dichtelemente Flachbandleiter



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28713.6</u>	KDS-DE-FB1/A GR	4044211221065	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28714.6</u>	KDS-DE-FB1/B GR	4044211221072	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28715.6</u>	KDS-DE-FB1/C GR	4044211221089	5



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28716.6</u>	KDS-DE-FB1/D GR	4044211221096	5

##INVERSE##CONTA-CABLE



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge 42,7 mm, Breite: 20,3 mm, IP66, Farbe: Grau

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
<u>28716.6</u>	KDS-DE-FB1/D GR	4044211221096	5