

28710.4 KDS-SR-FB4/D BK Schraubrahmen



Kabeldurchführung mit angespritzter Dichtung, Montageart: Schrauben, Länge: 147 mm, Breite: 39 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	28710.4
Artikelbezeichnung	KDS-SR-FB4/D BK
GTIN (EAN)	4044211225575
Farbe	Schwarz
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	53,1 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	59,7 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE
Produktbeschreibung	Kabeldurchführung

Technische Daten

Maße	
Länge	147 mm
Länge Wandausschnitt	110 mm
Breite	39 mm
Breite Wandausschnitt	24 mm
Höhe	19 mm
Aufbauhöhe	18,9 mm
Durchmesser der Schraubenlöcher	5,5 mm


Werkstoffe	
Material	Polyamid 6.6
Glasfaserverstärkt	Ja
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Dichtungsmaterial	TPE
Halogenfrei	Ja
Silikonfrei	Ja

Weitere technische Daten	
Montageart	Schrauben
Schutzart	IP66
Anzahl der Schraubenlöcher	2
Befestigungsschrauben	M 5 (ISO 4762 / DIN 912)
Drehmoment der Befestigungsschrauben	3 Nm

Environmental Product Compliance	
REACH Konform	Ja
REACH Referenzdatum	10.06.2022
REACH Candidate Substance Note	Nein
RoHS Konform	Ja

28710.4 KDS-SR-FB4/D BK Schraubrahmen

Medien

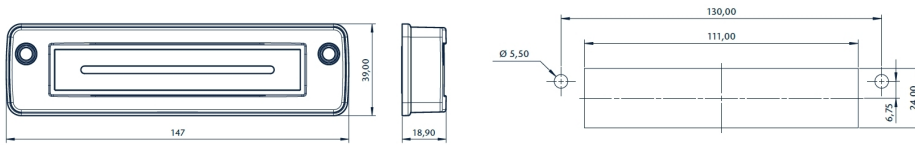

28710.4 KDS-SR-FB4/D BK Schraubrahmen

Zubehör

Dichtelemente klein

Betätigungswerkzeug

Blechlocher

Dichtelemente Flachbandleiter
