




Philips PowerPro Compact  
Beutelloser Staubsauger

**900 W**

PowerCyclone 5  
Allergy H13-Filter

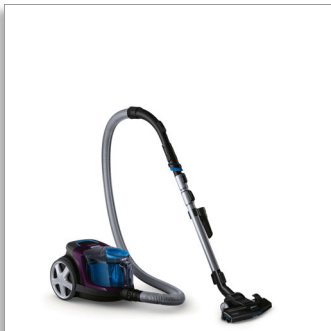

**FC9333/09**

## Nimmt 99,9 %\* Feinstaub auf

Hygienisches Ausleeren mit einer Hand

Mit dem beutellosen Philips Staubsauger der 3000er Serie trifft kompaktes Design auf überragende Leistung. Genießen Sie eine gründliche Reinigung in Ihrem ganzen Zuhause dank PowerCyclone 5-Technologie und unserer TriActive-Düse mit 3 Reinigungsvorgängen in einem.

### Überragende Leistung

- 900-W-Motor für hohe Saugleistung
- 99,9 % Staubaufnahme\* für eine hohe Reinigungsleistung
- TriActive-Düse für gründliche Reinigung auf 3 verschiedene Arten
- Mit PowerCyclone 5 wird die Saugleistung länger gewährleistet
- Das Allergy H13 Filtersystem fängt > 99,9 % Feinstaub auf

### Effortless cleaning

- Speziell entwickelter Staubbehälter für hygienisches Entleeren mit einer Hand
- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit
- Kompakte Größe und geringes Gewicht für leichten Transport


### Mühevolle Reinigung

- ActiveLock Kupplung für einfache Anpassung an jeden Reinigungsvorgang

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Leistungsstarker 900-W-Motor

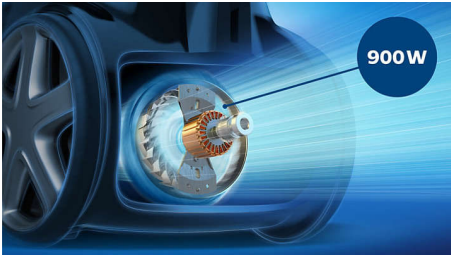

Der hocheffiziente 900-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.

## 99,9 % Staubaufnahme\*



Die TriActive-Düse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass Sie 99,9 % der Feinstaubpartikel\* aufnehmen können.

## PowerCyclone 5-Technologie



Die PowerCyclone 5-Technologie beschleunigt den Luftstrom in der Zylinderkammer, um Staub von der Luft zu trennen und so über lange Zeit optimale Ergebnisse und eine starke Saugleistung zu gewährleisten.

## TriActive-Düse



Die TriActive-Düse führt drei Reinigungsschritte in einem Arbeitsgang aus. Die speziell entwickelte Saugfläche entfernt sämtliche Staubpartikel im ganzen Teppich, während die große Öffnung an der Vorderseite größere Teile aufnimmt. Luftkanäle und Bürsten auf beiden Seiten der Düse nehmen Staub und Schmutz an Wänden oder Möbeln auf.

## Hygienische Staubentsorgung



Der einfach zu entnehmende Staubbehälter wurde speziell für die hygienische Entsorgung mit einer Hand entwickelt, womit die Staubwolkenbildung weitestgehend vermieden wird.

## Kompakt und leicht




Das kompakte und leichte Design sorgt dafür, dass der Staubsauger ganz einfach verstaut und transportiert werden kann.

## Integrierte Bürste



Im Griff ist ein Bürstenaufsatz integriert, sodass Sie ihn immer zur Hand haben und auf Möbeln, ebenen Flächen und Polstern verwenden können.

## Allergy H13-Filter

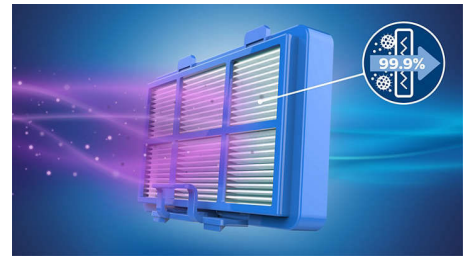

Das vollständig versiegelte Filtersystem erfasst > 99,9 % aller Feinstaubpartikel – einschließlich Pollen, Tierhaare und Hausstaubmilben – für Allergiker und Personen, die einen hohen Wert auf Hygiene legen. Die Filterleistung entspricht HEPA 13\*\*.

## ActiveLock Kupplung



Die ActiveLock-Kupplung ermöglicht das einfache Aufstecken der Aufsätze am Teleskoprohr.

# Daten

## Zubehör

- Ersatzfilterset: FC8010/02

## Gewicht und Abmessungen

- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 525 x 320 x 315 mm

## Design

- Farbe: Magic purple

## Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 750 W
- Luftstrom (max.): 27,8 l/sec
- Geräuschpegel: 76 dB
- Saugkraft (max.): 16,8 kPa
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W

## Bedienkomfort

- Aktionsradius: 9 m
- Tragegriff: Front
- Röhrentyp: Metal 2-piece telescopic tube
- Kabellänge: 6 m
- Radtyp: Rubber

## Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive nozzle
- Mitgeliefertes Zubehör: Crevice tool, Integrated brush

- Zubehörhalterung: On tubeclip
- Zusatzbürste: Hard floor nozzle

## Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H): 410 x 281 x 247 mm
- Produktgewicht: 4,5 kg

## Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recycled paper

## Consumer Trade Item

- Height: 31.5
- Width: 32
- Length: 52.5
- Net Weight: 6.1
- Gross Weight: 7.49
- GTIN: 08710103796312
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 85081100

## Filtration

- Staubaufnahmekapazität: 1,5 L
- Abluftfilter: Allergy H13 filter
- Motorfilter: Washable filter
- Filterleistung: HEPA13 level\*\*



Ausstellungsdatum  
2022-04-27

Version: 1.1.1

EAN: 08 71010 37963 12

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).  
\*\* Die Filterleistung wird gemäß EN60312-1-2017 geprüft und  
entspricht HEPA 13.