



Philips PerfectCare
Compact
Dampfbügelstation

Max. 6,5 Bar Pumpendruck
Dampfstoß von bis zu 400 g
1,5-Liter-Wasserbehälter
Transportverriegelung



GC7840/20

Schnelleres Bügeln mit 2 x mehr Dampf*

Die kompakte Dampfbügelstation

Der leistungsstarke und konstante Dampfstoß ermöglicht schnelles Bügeln. Dank unserer OptimalTEMP-Technologie müssen Sie keine Temperaturen anpassen. Kompakt und leicht für eine einfache Verwendung und Aufbewahrung.

Compact technology

- Großer Wasserbehälter für langen Gebrauch
- Automatisches Ausschalten bei längerem Stillstand
- Leicht und kompakt für eine einfache Nutzung und Aufbewahrung
- Transportverriegelung für sicheres und einfaches Transportieren

Keine Temperatureinstellung erforderlich, keine Hitzeschäden

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, ohne Brandflecken
- OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Schnelles Bügeln mit kontinuierlichem, starkem Dampfstoß

- Energie sparen mit ECO-Modus
- Calc-Clean-Behälter im Lieferumfang enthalten – keine Kartuschen, keine Zusatzkosten
- Kratzfeste SteamGlide-Bügelsohle für gute Gleitfähigkeit
- Starker Dampfstoß für ultimative Faltenentfernung

PHILIPS

Besonderheiten

1,5-Liter-Wasserbehälter



Mit dem transparenten 1,5-Liter-Wasserbehälter bügeln Sie bis zu 1,5 Stunden am Stück. Sie können deutlich erkennen, wie viel Wasser übrig ist, und es ganz einfach über die große Füllabdeckung mit Leitungswasser nachfüllen.

Automatische Abschaltung



Die automatische Abschaltung sorgt dafür, dass sich das Gerät abschaltet, wenn es einige Minuten nicht verwendet wurde. Das spart Energie und sorgt zudem für Gefühl der Sicherheit.


Kompakt und bequem



Die leichte, kompakte Größe eignet sich perfekt für die Aufbewahrung und passt

bequem auf Ihr Bügelbrett. Die exklusive ProVelocity-Technologie macht unsere Dampfbugelstationen noch kleiner und kompakter als je zuvor.

Energiesparend

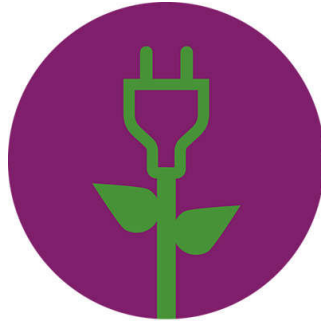

Sparen Sie Energie bei den gleichen hervorragenden Ergebnissen. Der ECO-Modus reduziert Ihren Energieverbrauch bei Kleidungsstücken, die weniger Dampf benötigen.

Keine Verbrennungen – garantiert



Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Verbrennungen auf bügelbaren Stoffen. Sie können es sogar mit der Gleitsole auf Ihrer Kleidung oder Ihrem Bügelbrett stehenlassen. Keine Verbrennungen, kein Glanz. Garantiert.

Keine Temperatureinstellung erforderlich



Bügeln Sie alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchen Sie keinen Regler und müssen keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Sie sind jederzeit für jeden Stoff bereit.

Sichere Transportverriegelung



Verriegeln Sie das Bügeleisen auf der Basisstation für einfaches Transportieren im Haus. So reduzieren Sie die Gefahr von versehentlichen Berührungen der heißen Bügelsole.

Daten

Mitgeliefertes Zubehör

- Calc-Clean-Sammelbehälter

Technologie

- OptimalTEMP Technologie
- Für alle bügelbaren Stoffe
- Keine Verbrennungen
- Keine Temperatureinstellungen erforderlich
- ProVelocity-Dampfheit
- Smart Control-Prozessor

Einfache Bedienung

- Sicher auf allen bügelbaren Stoffen anwendbar: Sogar auf empfindlichen Stoffen wie Seide
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1.500 ml
- Gleitfähigkeit der Bügelsohle: 3 stars
- Bügelsohlenname: SteamGlide
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Während des Bügelns jederzeit auffüllbar
- Bewegliches Kabel (Kabelgelenk): Kabel mit 180 Grad Bewegungsfreiheit
- Für Leitungswasser geeignet
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Schlauchlänge: 1,6 m
- Integrierter Netzstecker
- Präzisionsdampfspitze
- Einsatzbereit: Leuchtanzeige, Akustisches Signal
- Kratzfeste Bügelsohle: 4 stars

Schnelles Glätten

- Druck: Pumpe mit max. 6,5 Bar
- Leistung: 2.400 W
- Konstanter Dampfstoß: bis zu 120 g/min
- Dampfstoß: Bis zu 400 g
- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Vertikaldampf
- Variable Dampfeinstellungen
- Einsatzbereit: 2 minute(s)
- Dampf bei Bedarf

Entkalkung

- Entkalken und reinigen: Intelligentes Calc-Clean
- Entkalkungserinnerung: Licht, Ton, Keine Nachfüllkartuschen erforderlich

Aufbewahrung

- Transportverriegelung: Für einen sicheren Transport
- Kabelaufwicklung: Klettverschluss
- Schlauchaufbewahrung: Fach für Schlauchaufbewahrung

Größe und Gewicht

- Gewicht des Bügeleisens: 1,2 kg
- Verpackungsabmessungen (B x H x L): 23 x 27,5 x 39,3 cm
- Produktabmessungen (B x H x L): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
- Gesamtgewicht mit Verpackung: 3,85 kg
- Gewicht des Bügeleisens mit Station: 2,95 kg

Umweltfreundliche Effizienz

- Energiesparmodus
- Energiesparend*: 30 %
- Aus recyceltem Plastik hergestellt: 30 %
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Consumer Trade Item

- Height: 27.6
- Width: 39.3
- Length: 23
- Net Weight: 3.3
- Gross Weight: 3.935
- GTIN: 08710103935841
- Country of origin: ID
- Harmonized system code: 85164000

Garantie

- 2 Jahre weltweite Garantie



Ausstellungsdatum
2021-12-24

Version: 2.2.1

EAN: 08 71010 39358 41

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Bis zu 30 % Energieeinsparung im ECO-Modus im Vergleich zum Turbo-Modus gemäß IEC 60311

* Im Vergleich zum Philips Dampfbügelisen Azur