



Philips Daily Collection
Toaster

Lange Toastkammern

Integrierter Brötchenaufsatz
Kunststoff
Schwarz



HD2590/90

Knuspriger, gebräunter Toast an jedem Tag

Mit 8 Bräunungsstufen und integriertem Brötchenaufsatz

Langschlitztoaster mit 8 Einstellungen für gleichmäßige, goldbraune Ergebnisse – egal, welches Brot Sie verwenden. Dank des integrierten Brötchenaufsatzes können Sie auch Brötchen, Croissants und vieles mehr aufbacken.

Benutzerfreundlich

- Integrierter Brötchenaufsatz für Gebäck, Croissants und mehr
- Liftfunktion für sicheres Entnehmen von Kleinteilen
- Aufbackmodus
- Herausnehmbare Krümelschublade für einfaches Reinigen

Maximale Sicherheit

- Automatische Abschaltung schützt beim Klemmen des Brotes
- Stopp-Taste für sofortige Abschaltung


Vielseitiges, präzises und gleichmäßiges Toasten

- 8 Bräunungsstufen für alle Vorlieben
- Auftaumodus
- Lange Toastkammer für unterschiedliche Brotsorten

PHILIPS

Besonderheiten

Design mit langer Toastkammer

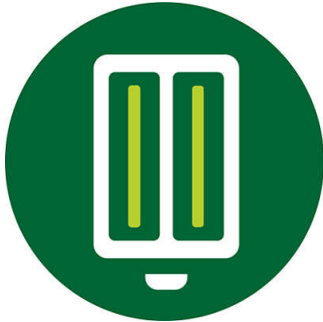

In der einzigen, langen Toastkammer findet nahezu jede Art von Brot Platz.

8 Bräunungsstufen



Passen Sie die Dauer des Toastvorgangs für jedes Brot ganz nach Ihren Wünschen an.

Auftaumodus



Der Auftaumodus taut gefrorenes Brot mühelos auf Knopfdruck und in einem Arbeitsgang auf.

Integrierter Brötchenaufsatz



Ein integrierter Brötchenaufsatz wärmt Gebäck, Brötchen und Croissants und vieles mehr auf.

Liftfunktion



Die Liftfunktion hebt kleinere Gebäckstücke an, damit Sie diese leicht und sicher entnehmen können.

Herausnehmbare Krümelschublade



Leicht zu reinigen dank der herausnehmbaren Krümelschublade.

Aufbackmodus



Der Aufbackmodus wärmt bereits getoastetes Brot innerhalb von Sekunden auf Knopfdruck auf.

Stopp-Taste für sofortige Abschaltung



Die Stopp-Taste stoppt den Toastvorgang jederzeit für einen sicheren und präzisen Betrieb.

Schutz durch automatische Abschaltung



Die automatische Abschaltung schützt beim Klemmen des Brotes vor Kurzschlüssen.

Daten

Design und Materialausführung

- Farbe(n): Schwarz
- Gehäusematerial: Kunststoff

Ursprungsland

- Hergestellt in: China

Allgemeine Spezifikationen

- Anzahl der Bräunungsstufen: 8

Technische Daten

- Kabellänge: 0,85 m
- Stromspannung: 220 bis 240 V
- Leistung: 870 bis 1.030 W
- Frequenz: 50 bis 60 Hz

Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

Nachhaltigkeit

- Verpackung: >90 % recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Allgemeine Spezifikationen

- Produktmerkmale: Verstellbare Bräunungsstufen, Automatisches Abschalten, Stopp-Taste, Kabelaufwicklung, Auftaufunktion, Liftfunktion, Anti-Rutsch-FüÙe

Consumer Trade Item

- Height: 21.6
- Width: 44
- Length: 15.5
- Net Weight: 1.42
- Gross Weight: 1.912
- GTIN: 08710103821045
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 851672

Außenkarton

- Height: 67.2
- Width: 32.3
- Length: 45.5
- Net Weight: 8.52
- Gross Weight: 12.385
- GTIN: 18710103821042



Ausstellungsdatum
2022-07-04

Version: 3.3.1

EAN: 08 71010 38210 45

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com