

PHILIPS

Beutelloser
Staubsauger

2000 Series

850 W

PowerCyclone 4

Super-Clean-Luftfilter



XB2122/09



Hohe Saugleistung mit leistungsstarkem Motor Robustes und zuverlässiges Design

Die beutellosen Philips Staubsauger der 2000er Serie reinigen kraftvoll und sind leicht zu warten. Dank PowerCyclone 4-Technologie und Mehrzweckdüse für alle Arten von Böden erzielen Sie stets hervorragende Reinigungsergebnisse.

Überragende Leistung


- 850-W-Motor für hohe Saugleistung
- 99,9 % Staubaufnahme* für gründliche Reinigungsergebnisse
- PowerCyclone 4 bietet langanhaltend starke Leistung
- Mehrzweckdüse für gründliche Reinigung
- Super-Clean-Luftfilter erfasst mehr als 99 %** der Partikel
- In den Niederlanden entwickelt und entworfen

Mühelose Reinigung

- Speziell entwickelter Staubbehälter für hygienisches Entleeren mit einer Hand
- Kompakte Größe und geringes Gewicht für leichten Transport
- Große Reichweite von 9 Metern ohne Steckdosenwechsel
- Integriertes Zubehör: Praktisch verstaut, immer griffbereit

Besonderheiten

Leistungsstarker 850-W-Motor

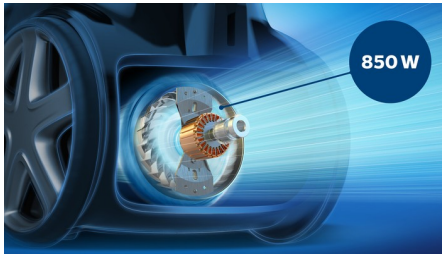

Der hocheffiziente 850-W-Motor liefert eine hohe Saugleistung für hervorragende Reinigungsergebnisse.

99,9 % Staubaufnahme



Die Mehrzweckdüse und die hohe Saugleistung sorgen dafür, dass Sie 99,9 % der Feinstaubpartikel* aufnehmen.

PowerCyclone 4-Technologie



Die PowerCyclone 4-Technologie beschleunigt den Luftstrom in der Zylinderkammer, um Staub von der Luft zu trennen und so über lange Zeit eine höhere Saugleistung zu gewährleisten.

Mehrzweckdüse



Die Mehrzweckdüse kann einfach mit dem Fußpedal verstellt werden, für einen optimalen Einsatz auf Hartböden oder Teppichen.

Leicht entleerbarer Staubbehälter



Der einfach zu entnehmende Staubbehälter wurde speziell für die hygienische Entsorgung mit einer Hand entwickelt, womit die Staubwolkenbildung weitestgehend vermieden wird.

Kompakt und leicht



Das kompakte und leichte Design sorgt dafür, dass der Staubsauger ganz einfach verstaut und transportiert werden kann.

Große Reichweite von 9 Metern



9 Meter Reichweite von Stecker bis zur Düse ermöglicht längere Verwendung ohne Ausstecken.

Praktisches integriertes Zubehör



Die Fugendüse ist in den Staubsauger integriert und dadurch beim Reinigen immer griffbereit, wenn Sie sie benötigen.

Super-Clean-Luftfilter

Das Super-Clean-Luftfiltersystem erfasst mehr als 99 %** der kleinen Staubpartikel und gibt sauberere Luft in Ihrem Zuhause ab.

Qualität, der Sie vertrauen können

Entwickelt und entworfen in den Niederlanden, mit einer kostenlosen 2-Jahres-Garantie. Registrieren Sie Ihren Staubsauger auf unserer Website!

Daten

Leistung

Eingangsleistung (IEC): 750 W
Aufnahmeleistung (max.): 850 W
Geräuschpegel: 77 dB

Verwendbarkeit

Aktionsradius: 9 m
Tragegriff: Vorderseite
Kabellänge: 6 m
Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Metall
Radtyp: Kunststoff
Rohranschluss: Kegelförmig

Design

Farbe: Arktisweiß und Himmelblau

Filterung

Staubaufnahmekapazität: 1,3 l
Abluftfilter: Super-Clean-Luftfilter
Motorfilter: Abwaschbarer Filter

Düsen und Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse
Standarddüse: Mehrzweckdüse

Nachhaltigkeit

Verpackung: > 90 % recycelte Materialien
Bedienungsanleitung: 100 % recyceltes Papier

Gewicht und Abmessungen

Produktabmessungen (L x B x H):
408 x 265 x 239 mm
Produktgewicht: 4 kg

Zubehör

Ersatzfilterset: XV1220

