


Han Domino Pneumatic cube (MF.1)

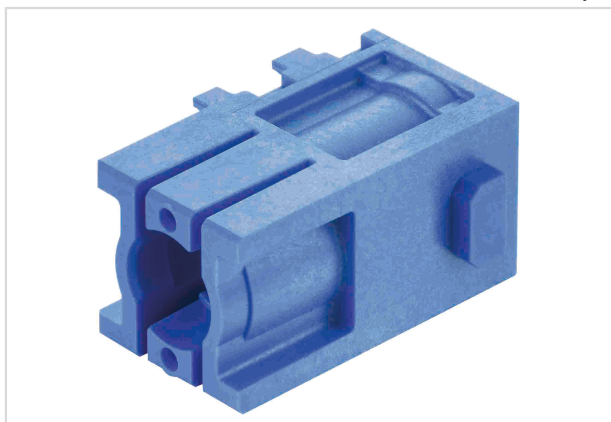

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 14 931 1001
Beschreibung	Han Domino Pneumatic cube (MF.1)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09149311001

Bezeichnung

Kategorie	Module
Baureihe	Han-Modular®
Modultyp	Han® Domino Pneumatic Cube
Modulgröße	Domino Modul
Modulbeschreibung	kleiner Tab

Ausführung

Geschlecht	Stift Buchse
Kontaktanzahl	1
Hinweise	Kontakte separat bestellen.

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥10.000

Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Polycarbonat (PC)
Farbe Einsatz	blau
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Normen	EN 60664-1 IEC 61984
--------	-------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	2
Nettogewicht	0,01 kg
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85389099
eCl@ss	27440220 Modul für Industriesteckverbinder (Pneumatik)