


Der professionelle Einsteiger für Farbdruck

Der ECOSYS PA2100cx bietet mehr als Sie erwarten. Trotz des kompakten Designs bietet er eine Vielzahl nützlicher Funktionen und erreicht professionelle Druckergebnisse dank echter 1.200 dpi Auflösung. Mit integrierter USB- und Netzwerkschnittstelle ist der Drucker sowohl für anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze als auch für kleine, vernetzte Teams hervorragend geeignet. Das Schwestermodell ECOSYS PA2100cwx ermöglicht darüber hinaus den direkten drahtlosen Zugriff auf den Drucker via Wi-Fi Direct. Kyocera's bewährte Long-Life-Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung.

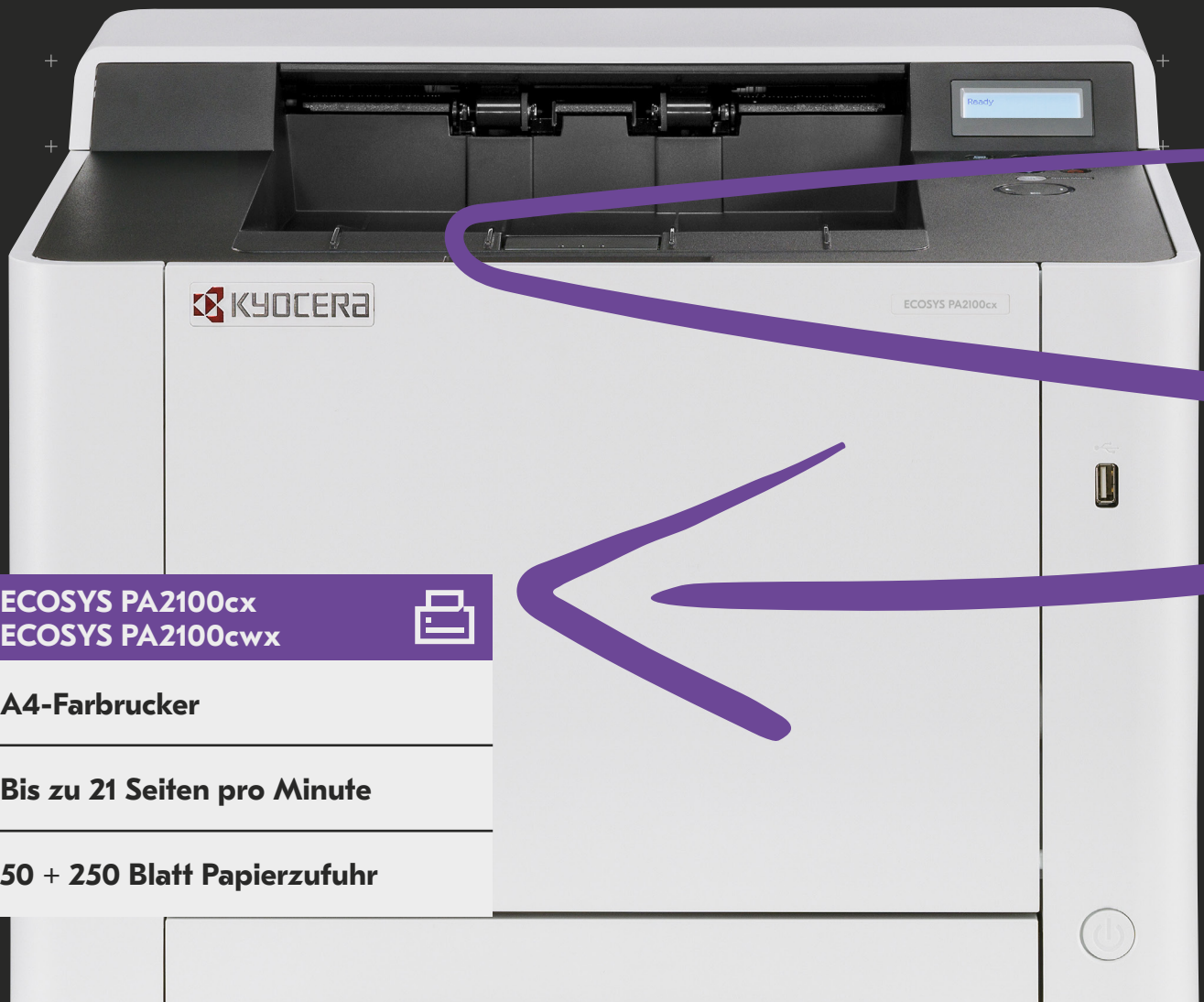

ECOSYS PA2100cx
ECOSYS PA2100cwx



A4-Farbrucker

Bis zu 21 Seiten pro Minute

50 + 250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser
Bedienfeldanzeige: 2-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet
Druckgeschwindigkeit: bis zu 21 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, simplex (einseitig), bis zu 11 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe, duplex (beidseitig)
Auflösung: 1.200 × 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 × 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 × 600 dpi)
Druckvolumen¹: max. 2.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 65.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 32 Sekunden (nach dem Einschalten)
Erste Druckseite nach: ca. 11/12,5 Sekunden (SW/Farbe)
Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 20 Kostenstellen²
Abmessungen (H × B × T): ohne Verpackung: 329 mm × 410 mm × 410 mm mit Verpackung: 460 mm × 592 mm × 567 mm
Gewicht: ohne Verpackung: ca. 21 kg mit Verpackung: ca. 28 kg
Netzspannung: 220 – 240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Ruhemodus: 0,9 W Bereit: 33 W Drucken: 345 W
Geräuschemission³ (gem. ISO 7779): Bereit: < Messgrenze Drucken: 45,7/46,2 dB(A)_{L_{PA}} (SW/Farbe) Leiser Betrieb: 41,8/41,9 dB(A)_{L_{PA}} (SW/Farbe, reduzierte Druckgeschwindigkeit)
Betriebsumgebung: Temperatur: 10 – 32,5 °C Luftfeuchtigkeit: 10 – 80 % relative Luftfeuchtigkeit Einsatzhöhe: ≈ 3.500 m über NN Lichtintensität: ≤ 1.500 lx
Lieferumfang: Drucker, Toner (schwarz, cyan, magenta, gelb für jeweils 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798), Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel.
 DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiber und Software erforderlich.

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 120 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (140 mm × 210 mm – 216 mm × 356 mm)
Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

CONTROLLER

CPU: Coretex-A9, 800 MHz
Speicher: 512 MB RAM
Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)⁴, USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Druckersprache: PRESCRIBE IIc
Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDLL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-sparmodus, AirPrint, Mopria
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Encrypted PDF Direct Printing, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, TLS 1.2, Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung⁵, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, Datenbereinigung (Zurücksetzen im Gerät gespeicherter Informationen auf Werkseinstellung, z. B. Systeminstellungen)

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5440K: Toner schwarz für 2.800 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5430K: Toner schwarz für 1.250 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5440C, TK-5440M, TK-5440Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 2.400 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5430C, TK-5430M, TK-5430Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 1.250 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-5110: max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm)
Unterschrank CB-510-B: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 51 cm
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker
Kyocera Life: Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen⁶

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwickler-einheiten des Druckers.⁶

MODELLVARIANTE

ECOSYS PA2100cx/KL3: Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
ECOSYS PA2100cwx/KL3: Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.
² Kartenleser-Kit erforderlich.
³ Surface sound pressure level (Messung in 1m Entfernung, Durchschnitt aus Einzelmessungen)
⁴ Nur ECOSYS PA2100cwx. WLAN-Betrieb ist nur mit 2,4 GHz-Netzen kompatibel.
⁵ Gemäß den Kyocera Life-Geschäftsbedingungen, siehe kyoceracore.kyoceradocumentsolutions.de
⁶ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de

- Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19798. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrücke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
- Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät und den verfügbaren Optionen finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*.

Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.