

Universal Steckdosenleiste 5-fach

Art-Nr.: 0200x00052301 (1,5 m Zul.) | 0200x00052303 (3 m Zul.)

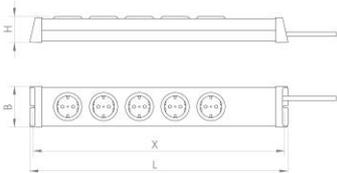


Robustes Kunststoffprofil, grau
Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m Zuleitung)
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
VDE geprüft



Universal Steckdosenleiste 5-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20</p>		   
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
<p>Art.-Nr. 0200x00052301 (1,5 m Zul.) EAN 401209602310 4 VPE 25 Art.-Nr. 0200x00052303 (3 m Zul.) EAN 401209632310 5 VPE 25</p>		<p>462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß</p>