

FI / Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0221x00042301 (1,5 m Zul.) | 0221x00042303 (3 m Zul.) | 0221x00042305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

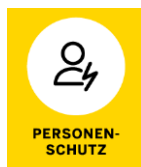
Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Personenschutz durch FI Schutzschalter 30mA




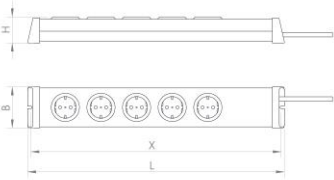
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappe mit Befestigungsmöglichkeit



FI / Personenschutz Steckdosenleiste 4-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/-10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch Schalter: < 0,5 W Personenschutz: FI-Schutzschalter (30 mA) Schutzart: IP20		  
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0221x00042301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0221x00042303 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0221x00042305 (5 m Zul.)	EAN 401209602323 4 EAN 401209600619 0 EAN 401209600650 3	VPE 20 VPE 10 VPE 10 462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß X