

Universal Steckdosenleiste 3-fach

Art-Nr.: 0200x00032301 (1,5 m Zul.) | 0200x00032303 (3 m Zul.) | 0200x00032305 (5 m Zul.)





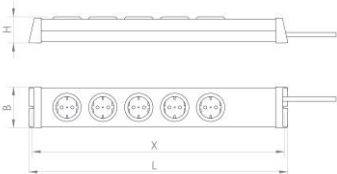


- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
- 1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
- VDE zertifiziert



Universal Steckdosenleiste 3-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom									
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20</p>		   									
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>											
<table border="0"> <tr> <td>Art.-Nr. 0200x00032301 (1,5 m Zul.)</td> <td>EAN 401209602322 7</td> <td>VPE 10</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 0200x00032303 (3 m Zul.)</td> <td>EAN 401209600369 4</td> <td>VPE 10</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 0200x00032305 (5 m Zul.)</td> <td>EAN 401209600370 0</td> <td>VPE 10</td> </tr> </table>		Art.-Nr. 0200x00032301 (1,5 m Zul.)	EAN 401209602322 7	VPE 10	Art.-Nr. 0200x00032303 (3 m Zul.)	EAN 401209600369 4	VPE 10	Art.-Nr. 0200x00032305 (5 m Zul.)	EAN 401209600370 0	VPE 10	<p>270 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 262 mm Befestigungsmaß</p>
Art.-Nr. 0200x00032301 (1,5 m Zul.)	EAN 401209602322 7	VPE 10									
Art.-Nr. 0200x00032303 (3 m Zul.)	EAN 401209600369 4	VPE 10									
Art.-Nr. 0200x00032305 (5 m Zul.)	EAN 401209600370 0	VPE 10									