

Universal Steckdosenleiste 5-fach ohne Zuleitung

Art-Nr.: 0200x00052300


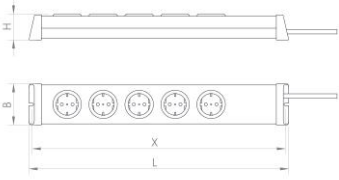


- Robustes Kunststoffprofil, grau
- Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund
- Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm
- Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutter
- Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit
- Ohne Zuleitung
- Einfacher Schraubanschluss
- Geräumiger Anschlussraum, Leitungseinführung (Ø 10 mm)



Universal Steckdosenleiste 5-fach ohne Zuleitung

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: ohne Zuleitung Anschlussklemmen: bis 2,5 mm ² je Pol Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0200x00052300	EAN 401209602900 7	VPE 10 462 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß