


Universal Steckdosenleiste 6-fach mit Klappdeckel-Steckdosen

Art-Nr.: 0200x08062301 (1,5 m Zul.)

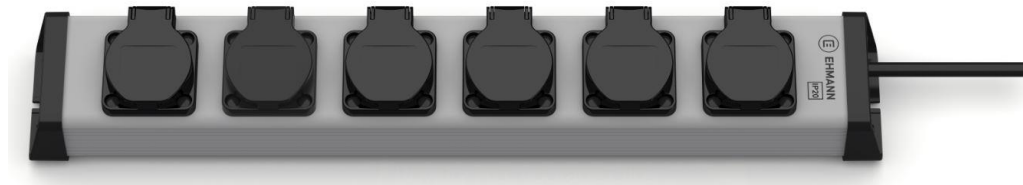

Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht)

Schutz vor Verschmutzungen durch VDE-zertifizierte Klappdeckelsteckdosen

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm


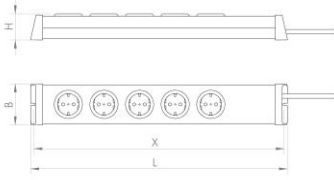
1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Steckdosenleiste 6-fach mit Klappdeckel-Steckdosen

Technische Daten

<p>3.600 W Leistung</p>	<p>230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung</p>	<p>16 A Nennstrom</p>
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20 Klappdeckel: schwarz</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
<p>Art.-Nr. 0200x08062301 (1,5 m Zul.) EAN 4012096007982 VPE 10</p>		<p>462 x 74 x 60 mm Abmessung (L x B x H) 454 mm Befestigungsmaß (X)</p>