

USB-C und USB-A Multilader mit 2 Schutzkontakt Steckdosen

Art-Nr.: 0601x0g02203301 (1,5 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

1x USB-C Port 18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A@18W Max) mit Regelung der Ausgangsspannung

2 USB-A Doppelports mit jeweils max. 2,1 A Ladestrom mit intelligenter Ladestromregelung

2x schwarze Schutzkontakt-Steckdosen Typ F

Ermöglicht schnelles Laden von bis zu 5 USB-Geräten gleichzeitig

Besonders geeignet für Handys und Tablets von Samsung, Apple, Huawei, HTC, LG, Sony, uvm.

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker, für flexible Positionierung

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Zuleitung an der gegenüberliegenden Seite des Schalters, für Bedienkomfort bei versteckter Zuleitung

2-poliger Netzschalter, dadurch kein Stand-by Verbrauch


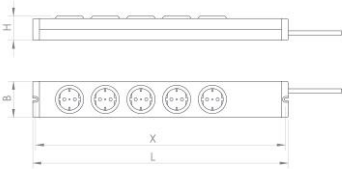
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

Ausgangsüberstrombegrenzung und Ausgangsüberspannungsschutz, geprüft gemäß EN 62368, EN55032, IEC61000 und EN 55024



USB-C und USB-A Multilader mit 2 Schutzkontakt Steckdosen

Technische Daten

3.600 W Leistung	250 V~ / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: HO5VV-F 3G 1,5 mm² - 1,5m Länge</p> <p>Stecker: CEE 7/7 Stecker, abgewinkelt Typ EF</p> <p>USB-A: 2-fach Charger, AC Spannungsbereich: 100-240 V AC, 50/60Hz Ausgangsspannung: 5V DC Ladestrom: max. 2,1 A (pro 2-fach Lader)</p> <p>USB-C: 1-fach Charger, AC Spannungsbereich: 100-240 V AC, 50/60Hz Ladeleistung: 18W max</p> <p>Steckdosen: Schutzkontakt Typ F</p> <p>Kompatibel: Apple, Android, Google, uvm.</p> <p>Schalter: 2-polig unbeleuchtet, schwarz</p> <p>Schutzart: IP20</p>		
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0601x0g02203301 (1,5 m Zul.)	EAN: 4012096010166	VPE 10 330x65x44 mm Abmessung (L x B x H) 324 mm Befestigungsmaß (X)