

Universal Not-Halt Aluminium Steckdosenleiste 7-fach

Art-Nr.: 0819x00072033 (3 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund IP20

3m Zuleitung H05VV-F 3G1,5mm², abgewinkelter CEE 7/7 Stecker Typ EF

16A Not Halt Schalter mit redundanten Schaltkontakten zur zweipoligen Abschaltung der Töpfe

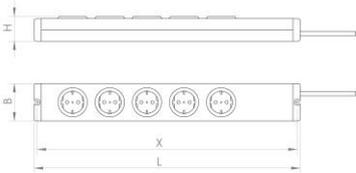
Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit



Universal Not-Halt Aluminium Steckdosenleiste 7-fach

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
<p>Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schutzart: IP20</p>		  
 <p>(Abbildung ähnlich)</p>		
<p>Art.-Nr. 0819x00072033 (3 m Zul.) EAN 4012096010005</p>		<p>549 x 65 x 100 mm Abmessung (L x B x H) 534 mm Befestigungsmaß</p>