
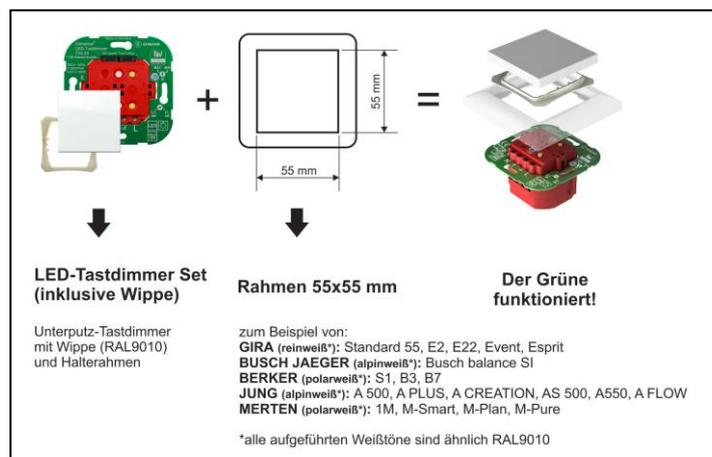


Universal LED Tasterdimmer T55.20 Professional

Art.-Nr.: 5592x0000

Set Dimmer mit Tastwippe (RAL9010) und Halterahmen (plug & play)

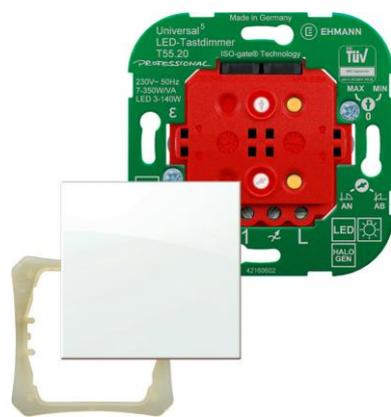

Leistungsstarker LED-Tasterdimmer für zuverlässiges Dimmen unabhängig vom Hersteller und Typ der LED

Kompatibel mit allen 55x55mm-Schalterprogrammen

Frei wählbare Einstellung des Dimmprinzips (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt), manuell umschaltbar

Nebenstellenfähig, Taster als dimmfähige Nebenstellen

Memoryfunktion – Speicherung des zuletzt eingestellten Helligkeitswertes

Zusatzfunktionen – Nachtmodus (Mindesthelligkeit) und Max-Modus

ISO-gate® Technology – Für ein maximales Leistungsspektrum und LED Kompatibilität

Silent Technology – Absolut geräuschlose Arbeitsweise

Einfache Einstellung der min. und max. Helligkeit als Optimierungsmöglichkeit zum flackerfreien Dimmen

2- oder 3-Draht Anschluss möglich, automatische Nullleitererkennung (N-Leiter optional anschließbar)

Elektronischer Kurzschluss- und Überlastschutz und Übertemperaturschutz mit automatischer Reaktivierung



EHMANN Vorteil - 100% Qualitätskontrolle, 5 Jahre Garantie, Deutscher Hersteller, EMV TÜV geprüft

EHMANN Qualität - Hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Funktion



Universal LED Tastdimmer T55.20 Professional

Technische Daten

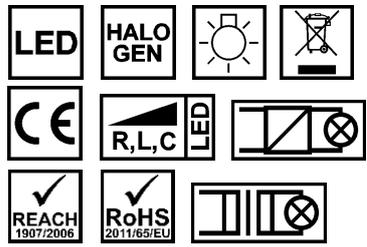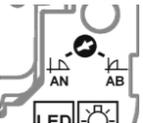3 - 140 W LED Leistung	7 - 350 W/VA Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung
<p>Geeignet für dimmbare LEDs, LED-Treiber, Filament-LEDs, Glüh-, sowie HV- und NV-Halogenlampen. WICHTIG! Bei induktiven Lasten den Dimmer zwingend im Phasenanschnitt und ohne Nullleiter betreiben!</p>		
<p>Lieferumfang: Dimmer, Halterahmen, 55mmWippe Arbeitsprinzip: Phasenanschnitt / Phasenabschnitt Betätigung: Tastdimmer Anschluss: Schraubklemmen bis 2 x 2,5 mm² (starr) Übertemperaturschutz: selbstrückstellender Temperaturschalter Kurzschluss/Überlastschutz: elektronisch Stand-by Verbrauch: < 0,5 W Wippe: 55 x 55mm Reinweiß/Polarweiß ähnlich RAL 9010</p>		
 <p>ISO-gate® Technology für max. Leistungsspektrum und LED Kompatibilität</p> <p>Die innovative ISO-gate® Technologie sorgt für ein dynamisches Zusammen-spiel zwischen Dimmer und LED. Basis dafür ist die Kombination aus unserer neu entwickelten Triggering-Software und leistungsstarken MOSFET Transistoren. Durch perfekte Triggerung, Anpassung der min/max Leuchtstärke sowie der freien Wahl des Dimmprinzips setzen die T55.er Universaldimmer neue Maßstäbe in Dimmperformance und Kompatibilität.</p>		
<p>Phasenanschnitt Phasenabschnitt Das Dimmprinzip kann manuell auf PhasenAN- bzw. PhasenABschnitt umgestellt werden. Je nachdem, welches Dimmverfahren für das Leuchtmittel geeignet ist.</p> 	<p>MIN / MAX Optimierung Sollte beim Dimmen von LED Lampen das Licht flackern, kann im unteren und oberen Dimmbereich versucht werden die Mini- bzw. Maximalhelligkeit anzupassen, um somit das Dimmverhalten der Lampe zu optimieren.</p> 	<p>Schalterprogramm-Kompatibilität Über mitgelieferter Wippe (weiß, RAL 9010) passend für 55x55mm Schalterprogramme. Optional über alle EnOcean Wippen verschiedener Hersteller. Weitere Infos hier:</p> 
<p>Bitte lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts gründlich die Gebrauchsanweisung (klick hier)!</p>		
<p>Art.-Nr. 5592x0000</p>	<p>EAN 4012096007760</p>	<p>VPE 10</p> <p>71 x 71 x 43 mm Abmessung (L x B x H)</p>